


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-P-A-R4/1,2M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E20351

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

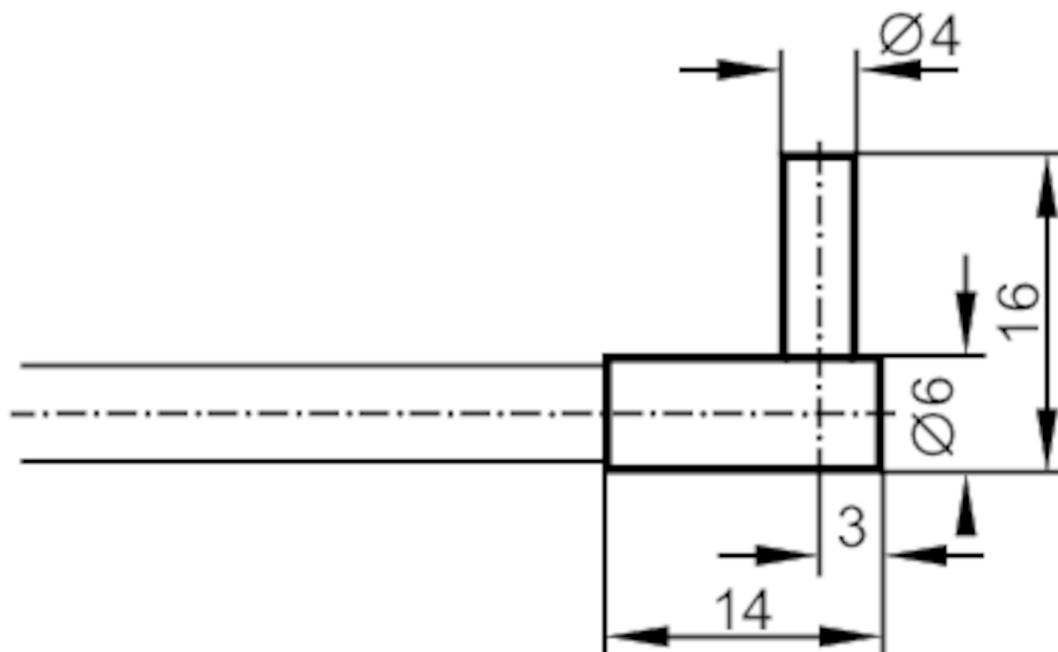

Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OKF; OUF

OKF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

40

OUF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

40

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud

vinklad

Sensorhuvuddiameter

[mm]

4

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

10

Totallängd

[mm]

1200

E20093



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-P-A-R4/1,2M

Min. böjradie	[mm]	20
Material		Adapter: PPE
Fibermaterial		Glas
Fiberhuvudmaterial		Aluminium
Material fibermantel		PVC
Anmärkning		
Förpackning		1 antal