


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-A-A-M6/0,11M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

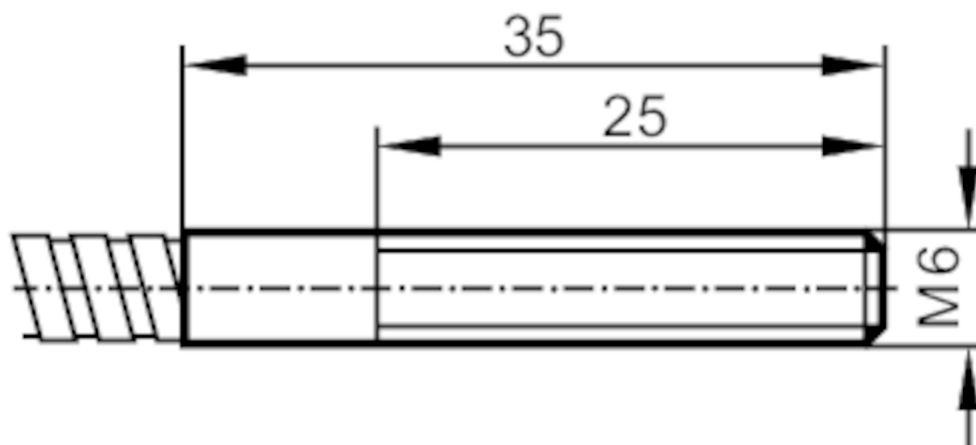

Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OKF; OUF

OKF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

40

OUF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

40

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...290

E20114



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-A-A-M6/0,11M

Mekaniska data	
Typ av sensorhuvud	rak
Gänga sensorhuvud	M6
Längd fiberoptikhuvud [mm]	35
Totallängd [mm]	110
Min. böjradie [mm]	20
Material	Adapter: ABS
Fibermaterial	Glas
Fiberhuvudmaterial	Aluminium
Material fibermantel	Aluminium
Anmärkning	
Förpackning	1 antal

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv