


## Fiberoptisk direktavkännande givare

FT-00-P-A-R4/2M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E20054

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

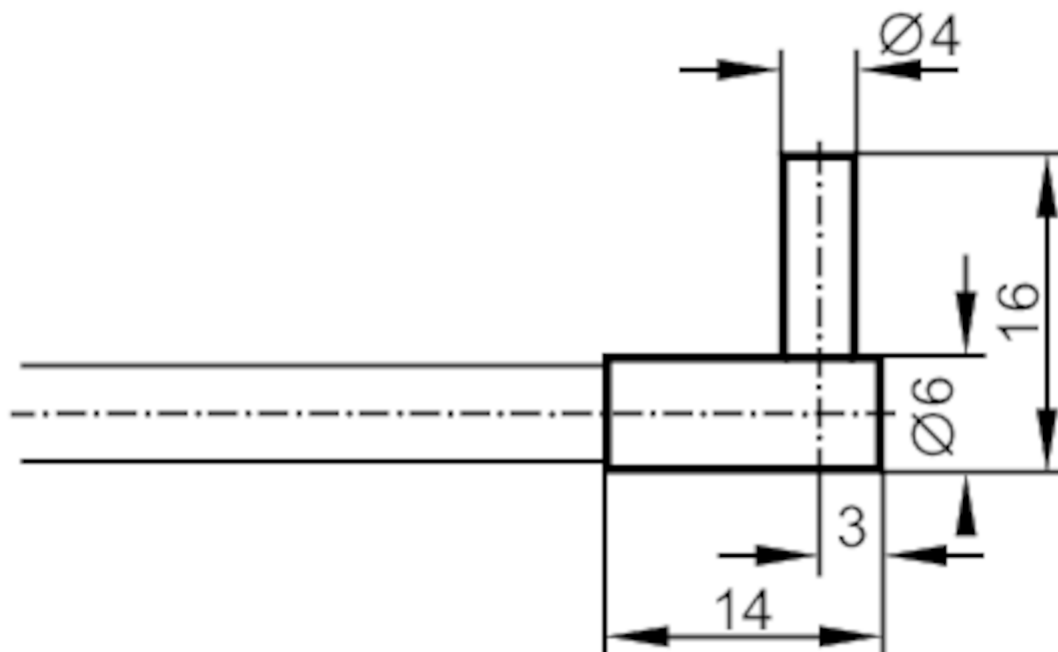

## Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

## Område

Arbetsområde med  
fiberoptikförstärkare typ

OKF; OUF

## OKF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

32

## OUF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

32

## Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...80

## Mekaniska data

Typ av sensorhuvud

vinklad

Sensorhuvuddiameter

[mm]

4

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

10

Totallängd

[mm]

2000

# E20145



## Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-P-A-R4/2M

|                      |      |              |
|----------------------|------|--------------|
| Min. böjradie        | [mm] | 20           |
| Material             |      | Adapter: PPE |
| Fibermaterial        |      | Glas         |
| Fiberhuvudmaterial   |      | Aluminium    |
| Material fibermantel |      | PVC          |
| Anmärkning           |      |              |
| Förpackning          |      | 1 antal      |