


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-30-A-A-M8/5M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

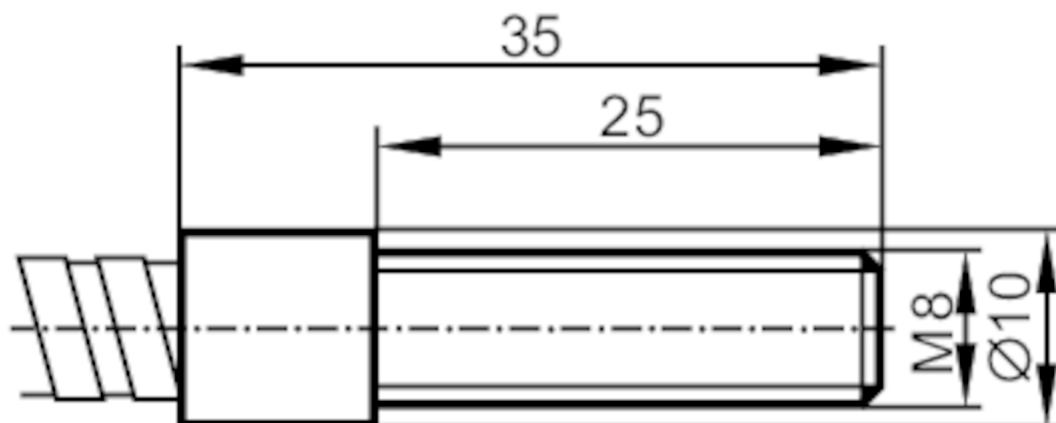

Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OIF

OIF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

29

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...290

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud

rak

Gänga sensorhuvud

M8

Totallängd

[mm]

5000

Min. böjradie

[mm]

30

Material

Adapter: PA

Fibermaterial

Glas

Fiberhuvudmaterial

Aluminium

Material fibermantel

Aluminium

E20170



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-30-A-A-M8/5M

Anmärkning

Förpackning

1 antal