




Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-30-P-A-R3/2M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

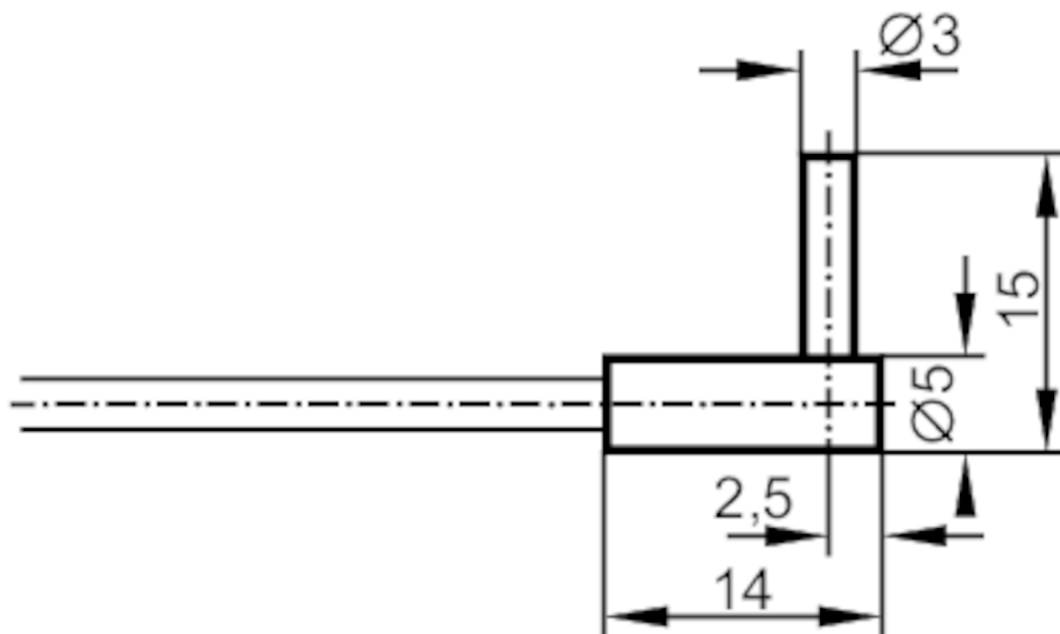

Applikation

Funktionsprincip

Envägsavkännande givare

Område

Område med
fiberoptikförstärkare typ

OIF

OIF

Område fiberoptik

[mm]

80

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud

vinklad

Totallängd

[mm]

2000

Min. böjradie

[mm]

30

Material

Adapter: PA

Fibermaterial

Glas

Fiberhuvudmaterial

Aluminium

Material fibermantel

PVC

Tillbehör

Ingående delar

E20104

E20218



Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-30-P-A-R3/2M

Anmärkning

Förpackning

1 antal