


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-30-A-A-E6/2M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E20272

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

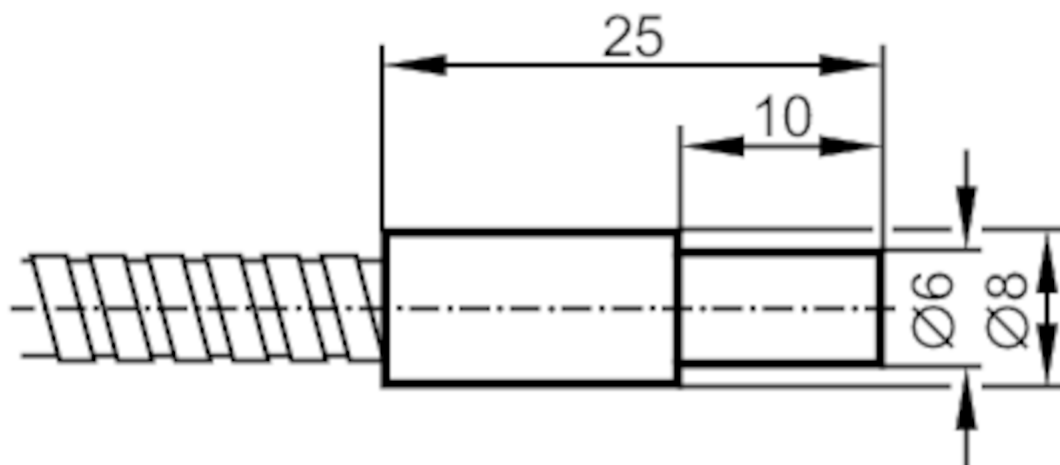

Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OIF

OIF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

32

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...290

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud

rak

Sensorhuvuddiameter

[mm]

6

Totallängd

[mm]

2000

Min. böjradie

[mm]

30

Material

Adapter: PA

Fibermaterial

Glas

Fiberhuvudmaterial

Aluminium

E20290



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-30-A-A-E6/2M

Material fibermantel	Aluminium
Anmärkning	
Förpackning	1 antal