


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-30-P-A-R6/1m

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

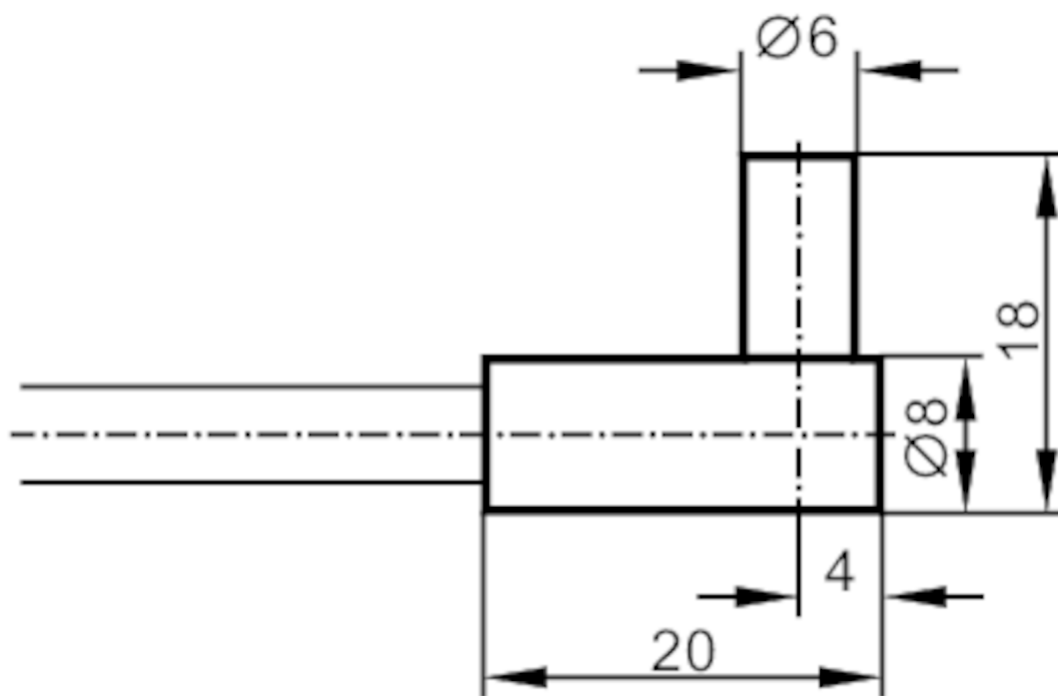

Applikation

Funktionsprincip	Direktavkännande fotocell
------------------	---------------------------

Område

Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ	OIF
--	-----

OIF

Arbetsområde fiberoptik [mm]	40
------------------------------	----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-20...80
---------------------------	----------

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud	vinklad
Totallängd [mm]	1000
Min. böjradie [mm]	30
Material	Adapter: PA
Fibermaterial	Glas
Fiberhuvudmaterial	Aluminium
Material fibermantel	PVC

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

E20319

Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-30-P-A-R6/1m



Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
