


## Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-30-A-A-R6/3M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

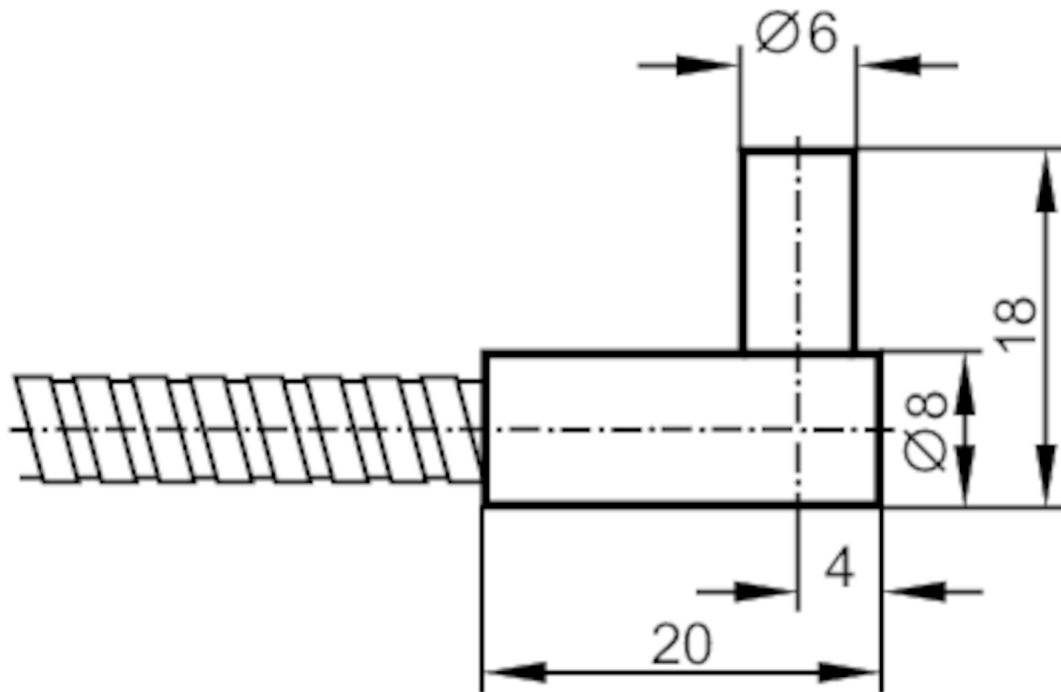

## Applikation

Funktionsprincip	Direktavkännande fotocell
------------------	---------------------------

## Område

Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ	OIF
--------------------------------------------	-----

## OIF

Arbetsområde fiberoptik [mm]	27
------------------------------	----

## Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-40...290
---------------------------	-----------

## Mekaniska data

Typ av sensorhuvud	vinklad
Totallängd [mm]	3000
Min. böjradie [mm]	30
Material	Adapter: PA
Fibermaterial	Glas
Fiberhuvudmaterial	Aluminium
Material fibermantel	Aluminium

## Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

# E20325

Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-30-A-A-R6/3M



Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

---