


## Sound tube

SOUND TUBE M30

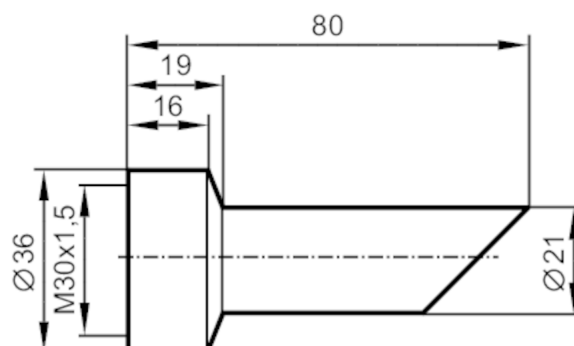

## Applikation

Utförande för alla ifm ultraljudsgivare med M30 gänga och maxavstånd på 3.5 m


## Mekaniska data

|          |     |          |
|----------|-----|----------|
| Vikt     | [g] | 24,5     |
| Material |     | POM      |
| Tätning  |     | Packning |


## Anmärkning

Förpackning 1 antal


## diagram och grafer

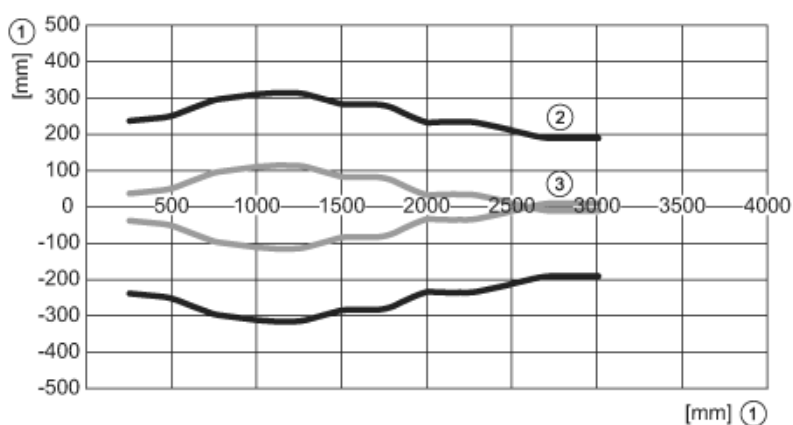


standard ljudkon med sound tube

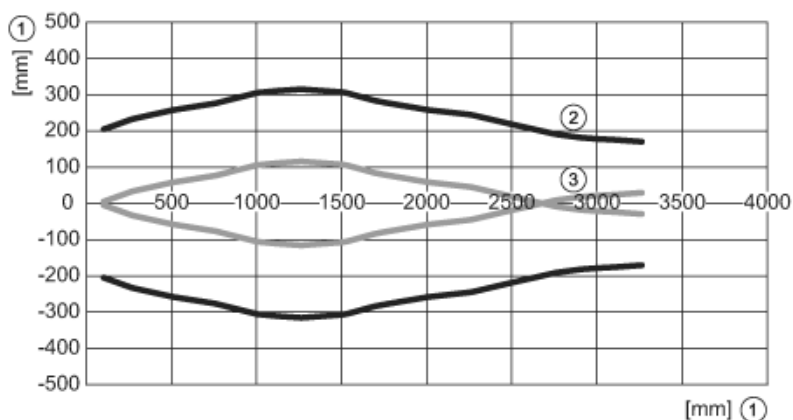

medium ljudkon med sound tube

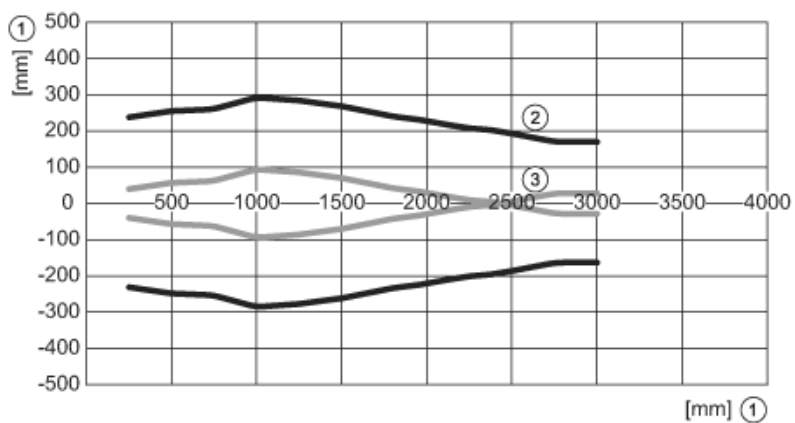

smal ljudkon med sound tube

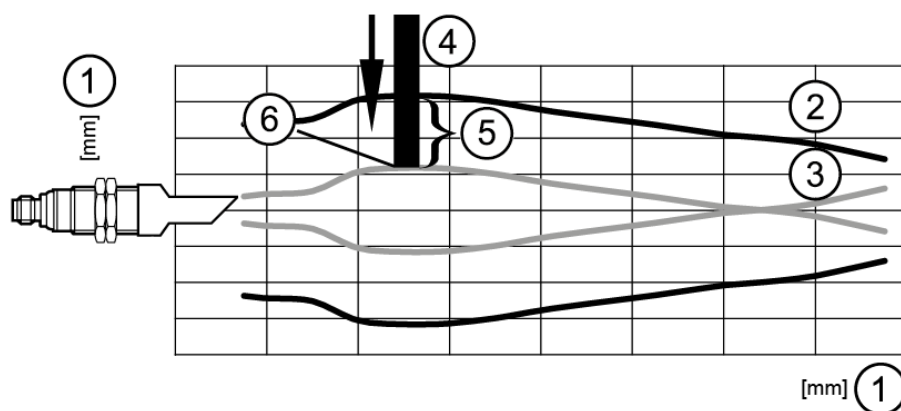

- 1 Avstånd
- 2 Område
- 3 startupkurva
- 4 Flagga
- 5 50 % av flaggan i avkänningsområdet
- 6 Kopplingspunkt