




O-ring

O-RG 16,40x1,00/FFKM

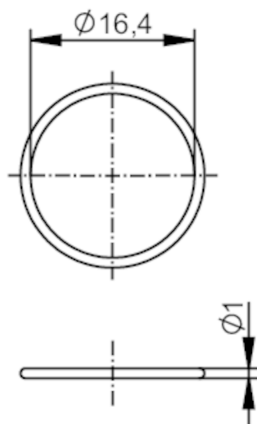

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-5...200
----------------------	------	----------

Mekaniska data

Vikt	[g]	1,5
Innerdiameter	[mm]	16,4
Ytterdiameter	[mm]	18,4
Material		FFKM

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------