



Processadapter för hygienisk röranslutning


ADA IFM-DIN11851/DN40 (1.5)

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E33712

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

Alternativartikel kräver en ny givare med Aseptoflex Vario utvändig gänga

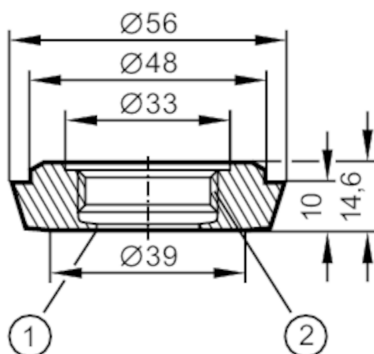

- 1 Aseptoflexgänga
2 Aseptoflextätningsskantz

EC 1935/2004 FCM FDA

Applikation

Tryckhållfasthet [bar] 40

Godkännanden / tester

Tryckkärldirektivet En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren

Säkerhetsföreskrifter Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Vikt [g]	215
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Givaranslutning	Aseptoflex
Processanslutning	rörförskruvning DN40 (1,5") DIN 11851
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar	0,4 / 4
Hygienklassad utrustning enligt DIN 11866	H4

Anmärkning

Förpackning 1 antal