


Dykrör

THERMOWELL D10/NPT1/2/L=200

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

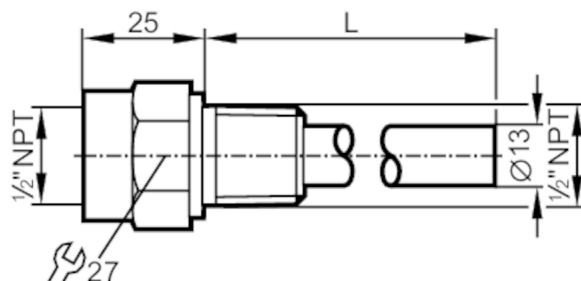

Applikation

Tryckhållfasthet	[bar]	16
------------------	-------	----

Mät-/ Inställningsområde

Problängd L	[mm]	172
-------------	------	-----

Mekaniska data

Vikt	[g]	153,2
Material		rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Givaranslutning		1/2" NPT Ø 10 mm
Processanslutning		1/2" NPT

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------