


Dykrör

THERMOWELL, D6/ 6mm/L=350

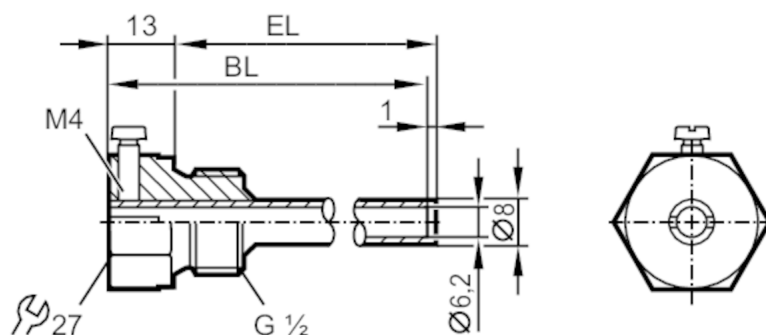

Applikation

Utförande	för anslutning av mätelemt EL = 350 mm
Tryckhållfasthet [bar]	100
Hänvisning till tryckangivelse	< 250 °C

Mekaniska data

Vikt [g]	150
Material	rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Givaranslutning	Ø 6 mm
Processanslutning	G 1/2
Inbyggadslängd EL [mm]	333
Borrlängd BL [mm]	345

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------