


Processadapter för små flöden

FLOW ADAPT G1/4 PVDF

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

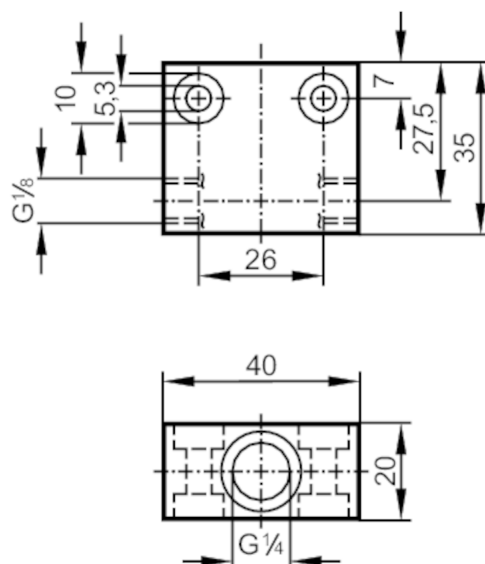

Applikation	
Utförande	för flödesgivare och flödesvakter G $\frac{1}{4}$
Medietemperatur [°C]	0...80
Mät-/ Inställningsområde	
Flödesområde [ml/min]	2...50
Godkännanden / tester	
Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer
Mekaniska data	
Monteringstyp	kabelförskruvning; (G $\frac{1}{8}$ A installationsposition efter behov)
Material	PVDF
Anmärkning	
Förpackning	1 antal