


E40180

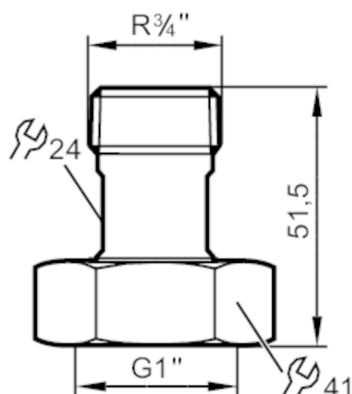

Adapter för flödesgivare

ADAPTER G1-R3/4/V4A



ACS Reg31

Applikation		
Utförande	för flödesvakter/givare Typ SM8, SU8	
Godkännanden / tester		
Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren	
Säkerhetsföreskrifter	Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer	
Mekaniska data		
Vikt	[g]	381,5
Material	Adapter: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Packning: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm	
Givaranslutning	G 1	
Processanslutning	gångad anslutning R 3/4	
Tillbehör		
Ingående delar	Tätningssringar: 2	
Anmärkning		
Förpackning	2 antal	