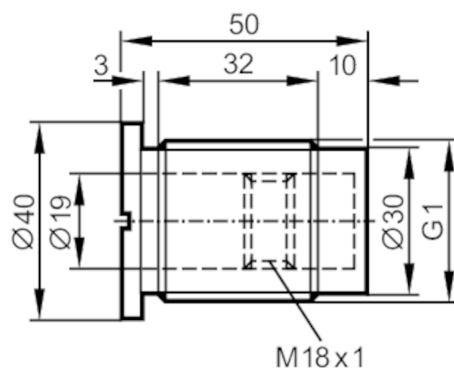


Monteringsadapter för kapacitiva givare

MOUNTING CAP G1", POM


Applikation

Tryckhållfasthet	[bar]	8
------------------	-------	---

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------

Mekaniska data

Vikt	[g]	40
Mått	[mm]	G 1 / L = 50
Gångbeteckning		G 1
Material		Adapter: POM
Åtdragningsmoment	[Nm]	5
Givaranslutning		gängad anslutning M18 x 1 Invändig gänga
Processanslutning		gängad anslutning G 1 utvändig gänga

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------