


E70004



Anslutningskabel med hankontakt

ASTGH030MSS0020B03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

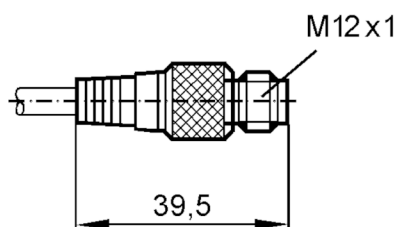

Elektriska data

Anslutningsspänning [V] 10...30 DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -25...90

Kapslingsklass IP 67

Mekaniska data

Material TPU

Gjuten-body material TPU

Material mutter Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning 1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 20 m, PUR; 3 x 0,25 mm²

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad



E70004



Anslutningskabel med hankontakt

ASTGH030MSS0020B03

Anslutning



BK =	Ledarfärger :
BN =	svart
BU =	brun
	blå