


AS-Interface adresseringskabel

Addressing cable

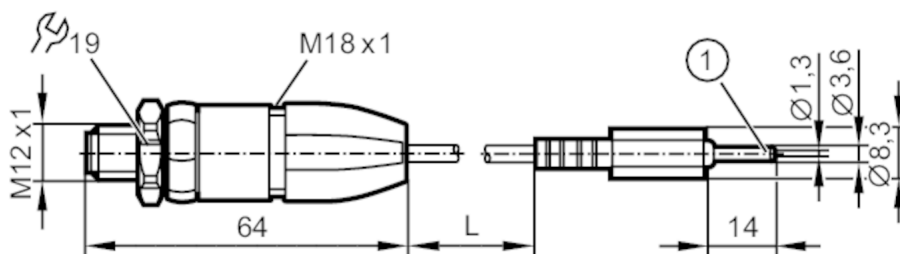

Applikation

Utförande

för AS-i slavar

Mekaniska data

Vikt

[g]

47,4

Material mutter

PA

Anmärkning

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 1,6 m

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Låsning: PA



Anslutning

