


YDOGH040MSS0005H04STGH050MSS

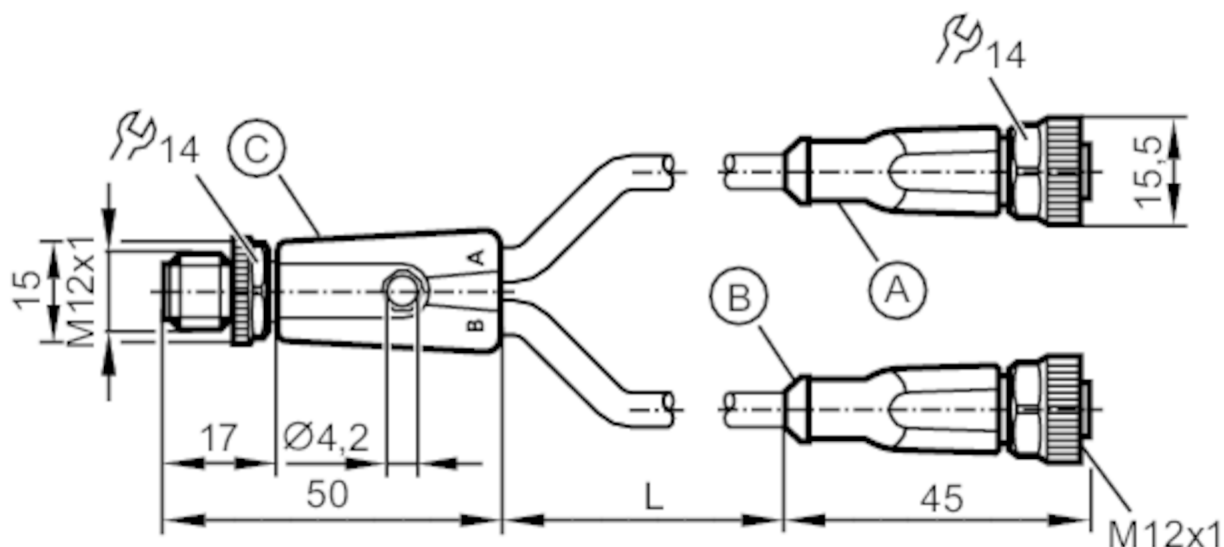

ja

•

ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan föregående meddelande! — SV-SE — EVC433-01 — 13.04.2023 —



Y-anslutningskabel


YDOGH040MSS0005H04STGH050MSS

Mekaniska data		
Vikt	[g]	313,3
Gjuten-body material		TPU
Material mutter		Mässing, förnicklad
Tätningmaterial		FKM
Antal portar i splitboxen		2
För användning i släpkedja		ja
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration.
	Böjningscykler	> 5 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel	± 180 °/m

Anmärkning	
Instruktion	Se tekniska noteringar under “Nedladdningar” längre ner på sidan
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning
kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning

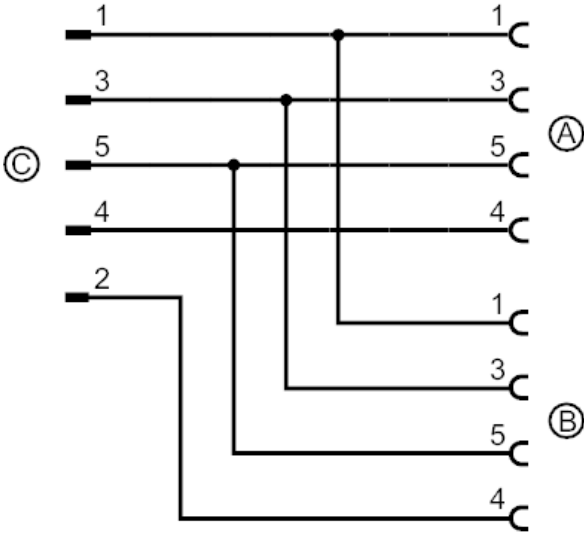

Y-anslutningskabel

YDOGH040MSS0005H04STGH050MSS


Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 2 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, orange; Låsning: Mässing, förnicklad; Packning: FKM; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, orange; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm

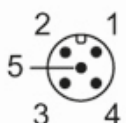

Anslutning

