


## Anslutningskabel

VDOGH030MSS0004H03STGF030MSS

Se tekniska noteringar under "Nedladdningar" längre ner på sidan

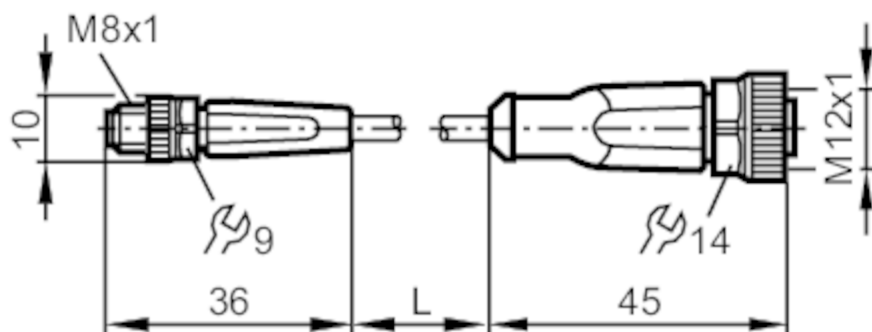

## Applikation

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
| Silikonfri           | ja                                                                      |

## Elektriska data

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Anslutningsspänning [V]         | < 50 AC / < 60 DC |
| Skyddsklass                     | III               |
| Max. strömbelastning totalt [A] | 3                 |

## Driftförhållanden

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Omgivningstemperatur [°C]            | -25...90                    |
| Hänvisning till omgivningstemperatur | cULus: ...75 °C             |
| Omgivningstemperatur (rörlig) [°C]   | -25...90                    |
| Hänvisning till omgivningstemperatur | cULus: ...75 °C             |
| Kapslingsklass                       | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mekaniska data

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Vikt [g]                   | 125,3                               |
| Material                   | kapsling: TPU orange; Packning: FKM |
| Material mutter            | Mässing, förnicklad                 |
| För användning i släpkedja | ja                                  |



## Anslutningskabel

VDOGH030MSS0004H03STGF030MSS

|                            |                                           |                                                                                        |
|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| För användning i släpkedja | Böjningsradie för flexibla installationer | min. 10x kabeldiametern                                                                |
|                            | Färdhastighet                             | max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s <sup>2</sup> acceleration. |
|                            | Böjningscykler                            | > 5 Mio.                                                                               |
|                            | Torsion/vridningsvinkel                   | ± 180 °/m                                                                              |

### Anmärkning

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| Instruktion | Se tekniska noteringar under "Nedladdningar" längre ner på sidan |
| Förpackning | 1 antal                                                          |

### Elektrisk anslutning

kabel: 4 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )


### Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,3...0,5 Nm



### Elektrisk anslutning

#### Anslutning

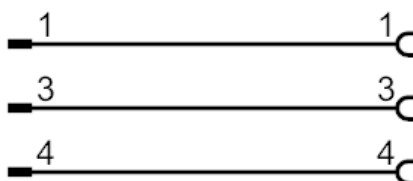

### Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm

