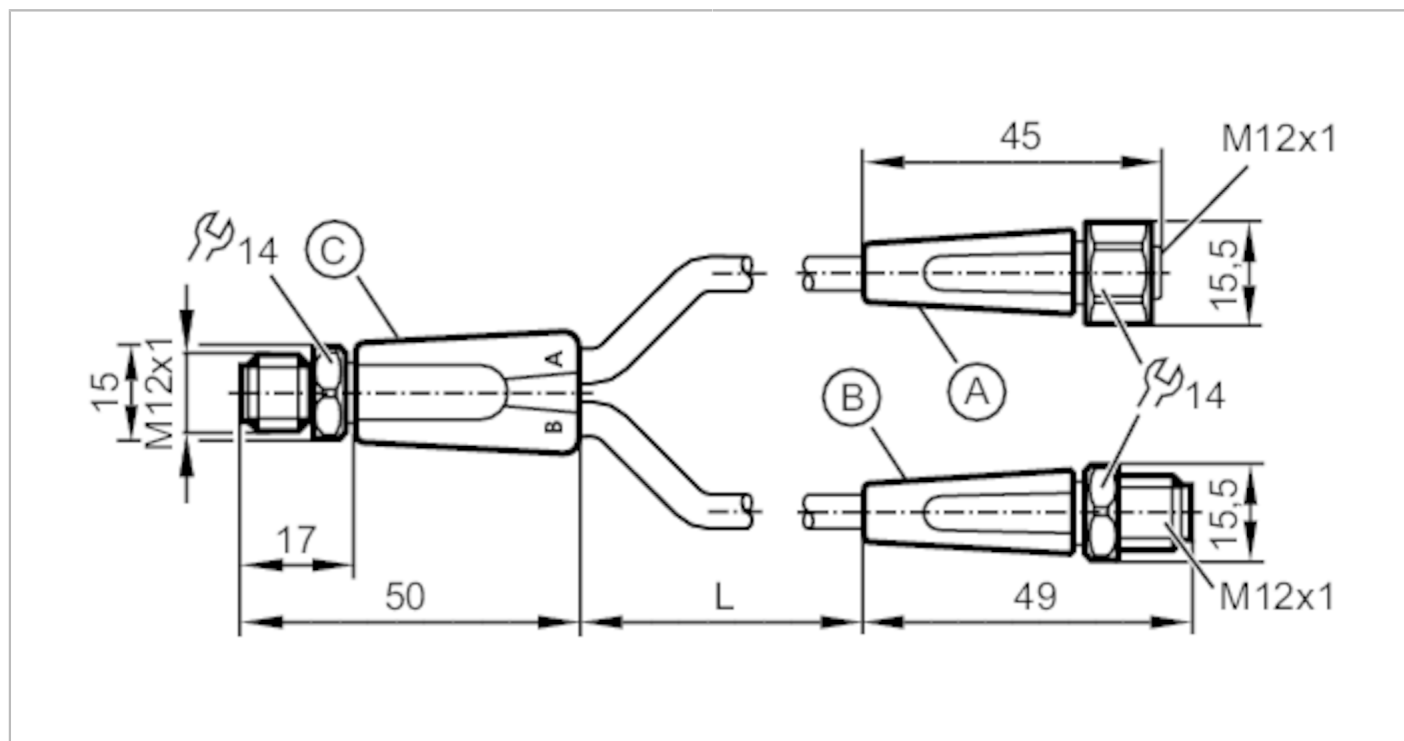




Y-anslutningskabel

YDSGHDA0VAS0002PDASTGH030VAS

 
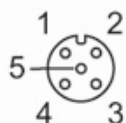


Applikation		
Speciella egenskaper	Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja	
Applikation	hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin	
Silikonfri	ja	
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 24 DC
Skyddsklass		III
Max. strömbelastning totalt	[A]	4
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...100
Kapslingsklass		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaniska data		
Vikt	[g]	159
Gjuten-body material		PP
Material mutter		rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Tätningmaterial		EPDM
Antal portar i splitboxen		2
För användning i släpkedja		ja
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration.
	Böjningscykler	> 5 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel	± 180 °/m



Y-anlutningskabel

YDSGHDA0VAS0002PDASTGH030VAS

Anmärkning	
Förpackning	1 antal
Elektrisk anslutning	
kabel: 2 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; 2 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm) + 5 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)	
Elektrisk anslutning - hankontakt C	
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PP, grå; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,2 Nm	
	
Elektrisk anslutning - Honkontakt A	
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PP, grå; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Packning: EPDM; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm	
	
Elektrisk anslutning - hankontakt B	
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PP, grå; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm	
	



Y-anlutningskabel

YDSGHDA0VAS0002PDASTGH030VAS

Elektrisk anslutning - Anslutning

Anslutning

