

EVT415



Anslutningskabel hona

ADOAH030VAS0040E03



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja
Applikation	hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 250 AC / < 300 DC
Skyddsklass	II
Max. strömbelastning totalt [A]	4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...100
Hänvisning till omgivningstemperatur	cULus: ...50
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C]	5...100
Hänvisning till omgivningstemperatur	cULus: ...50
Kapslingsklass	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Anslutningskabel hona


ADOAH030VAS0040E03

Mekaniska data		
Vikt [g]	1143	
Mått [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5	
Material	kapsling: PVC orange; Packning: EPDM	
Material mutter	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)	
För användning i släpkedja	ja	
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s ² acceleration.
	Böjningscykler	> 1 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel	± 180 °/m


Anmärkning	
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning	
kabel: 40 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)	

Elektrisk anslutning - Honkontakt	
Anslutning: 1 x M12, vinklad; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm	

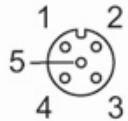

Anslutning

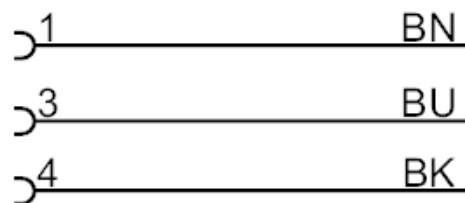

Ledarfärger :

BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå