


EVT440



Y-anslutningskabel

YDOGH040VAS00,5E04STGH050VAS

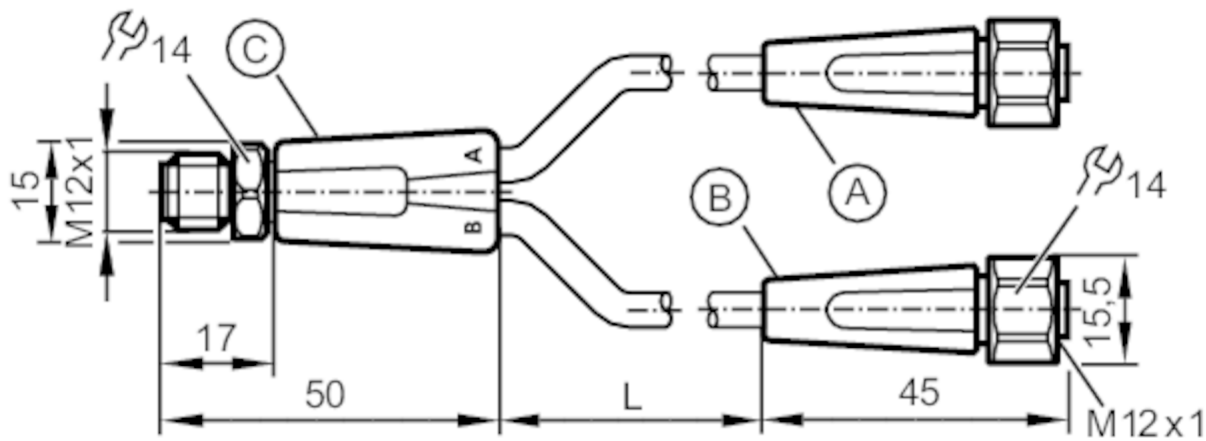

Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja
Applikation	hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 60 AC/DC
Skyddsklass	II
Max. strömbelastning totalt [A]	4
Övergripande strömbelastning (UL) [A]	3

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...100
Hänvisning till omgivningstemperatur	cULus: ...50
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C]	5...100
Hänvisning till omgivningstemperatur	cULus: ...50
Lagringstemperatur [°C]	-25...55
Lagerhållning, fuktighet [%]	10...100
Andra klimatförhållanden för lagring enligt angiven klass	1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklass	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniska data

Vikt [g]	82,9
----------	------



Y-anslutningskabel

YDOGH040VAS00,5E04STGH050VAS

Gjuten-body material	PVC								
Material mutter	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)								
Tätningmaterial	EPDM								
Antal portar i splitboxen	2								
För användning i släpkedja	ja								
För användning i släpkedja	<table> <tr> <td>Böjningsradie för flexibla installationer</td><td>min. 10x kabeldiametern</td></tr> <tr> <td>Färdhastighet</td><td>max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration.</td></tr> <tr> <td>Böjningscykler</td><td>> 1 Mio.</td></tr> <tr> <td>Torsion/vridningsvinkel</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table>	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern	Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s ² acceleration.	Böjningscykler	> 1 Mio.	Torsion/vridningsvinkel	± 180 °/m
Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern								
Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s ² acceleration.								
Böjningscykler	> 1 Mio.								
Torsion/vridningsvinkel	± 180 °/m								

Anmärkning


Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 0,5 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 2 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC, orange; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Packning: EPDM;
 Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm

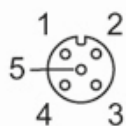

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC, orange; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad;
 Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm

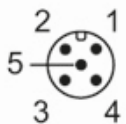

Y-anlutningskabel

YDOGH040VAS00,5E04STGH050VAS

Anslutning

