




Anslutningskabel med hankontakt

ASTGH030VAS0002E03

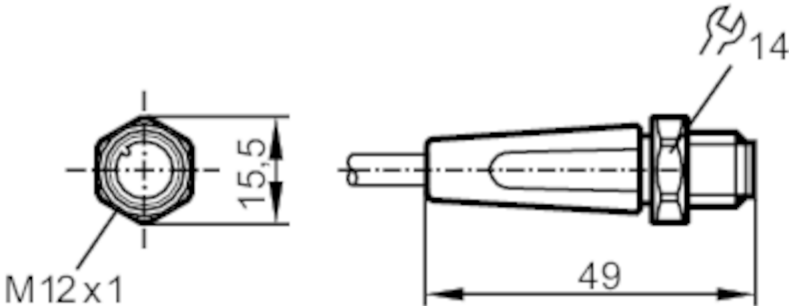

| Applikation                                               |      |                                                             |
|-----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
| Speciella egenskaper                                      |      | Silikonfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
| Applikation                                               |      | hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin        |
| Silikonfri                                                |      | ja                                                          |
| Elektriska data                                           |      |                                                             |
| Anslutningsspänning                                       | [V]  | < 250 AC / < 300 DC                                         |
| Skyddsklass                                               |      | II                                                          |
| Max. strömbelastning totalt                               | [A]  | 4                                                           |
| Driftförhållanden                                         |      |                                                             |
| Omgivningstemperatur                                      | [°C] | -25...100                                                   |
| Hänvisning till omgivningstemperatur                      |      | cULus: ...50 °C                                             |
| Omgivningstemperatur (rörlig)                             | [°C] | 5...100                                                     |
| Hänvisning till omgivningstemperatur                      |      | cULus: ...50 °C                                             |
| Lagringstemperatur                                        | [°C] | -25...55                                                    |
| Lagerhållning, fuktighet                                  | [%]  | 10...100                                                    |
| Andra klimatförhållanden för lagring enligt angiven klass |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                         |
| Kapslingsklass                                            |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                 |
| Mekaniska data                                            |      |                                                             |
| Vikt                                                      | [g]  | 89,4                                                        |
| Mått                                                      | [mm] | 15,5 x 15,5 x 49                                            |
| Material                                                  |      | kapsling: PVC orange                                        |



## Anslutningskabel med hankontakt

ASTGH030VAS0002E03

|                            |                                           |                                                                                        |
|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Material mutter            | rostfritt stål (1,4404 / SS2348)          |                                                                                        |
| För användning i släpkedja | ja                                        |                                                                                        |
| För användning i släpkedja | Böjningsradie för flexibla installationer | min. 10x kabeldiametern                                                                |
|                            | Färdhastighet                             | max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s <sup>2</sup> acceleration. |
|                            | Böjningscykler                            | > 1 Mio.                                                                               |
|                            | Torsion/vridningsvinkel                   | ± 180 °/m                                                                              |

## Anmärkning

Förpackning

1 antal

## Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm



## Anslutning

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

BK =  
 BN =  
 BU =

Ledarfärger :  
 svart  
 brun  
 blå