


Anslutningskabel

VDOAH032VAS00,3E03STAF040VAS

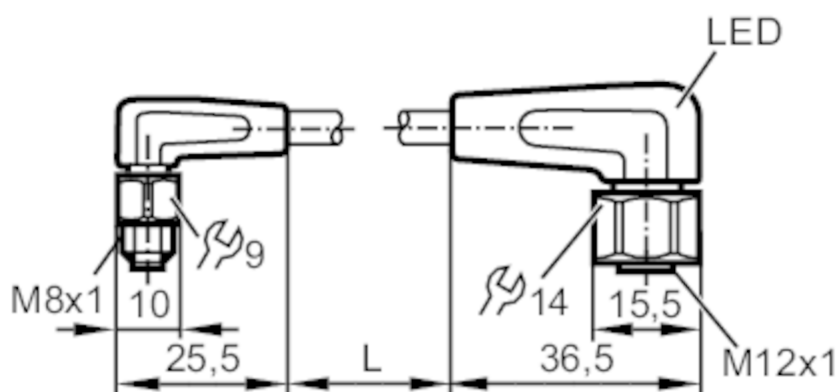

Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja
Applikation	hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Skyddsklass	III
Max. strömbelastning totalt [A]	3

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
----------------------	-----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Hänvisning till omgivningstemperatur	cULus: ...50 °C
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C]	5...80
Hänvisning till omgivningstemperatur	cULus: ...50 °C
Kapslingsklass	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniska data

Vikt [g]	37,2
Gjuten-body material	PVC
Material mutter	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Tätningmaterial	EPDM



Anslutningskabel

VDOAH032VAS00,3E03STAF040VAS

För användning i släpkedja		ja
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s ² acceleration.
	Böjningscykler	> 1 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel	± 180 °/m

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - hankontakt


Anslutning: 1 x M8, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC, orange; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad;
Åtdragningsmoment: 0,3...0,5 Nm



Elektrisk anslutning

kabel: 0,3 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anslutning

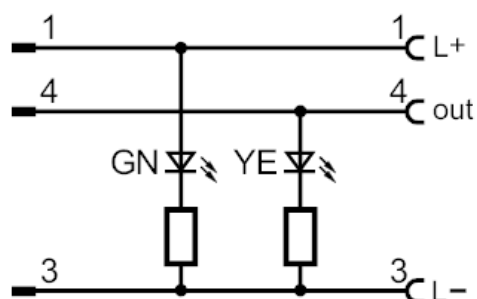



Anslutningskabel

VDOAH032VAS00,3E03STAF040VAS

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC, svart transparent; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Packning: EPDM; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm

