



Y-anslutningskabel

YDOAH040VAS0005E04STGH050VAS



| Applikation                                               |      |                                                             |
|-----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
| Speciella egenskaper                                      |      | Silikonfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
| Applikation                                               |      | hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin        |
| Silikonfri                                                |      | ja                                                          |
| Elektriska data                                           |      |                                                             |
| Anslutningsspänning                                       | [V]  | < 60 AC/DC                                                  |
| Skyddsklass                                               |      | II                                                          |
| Max. strömbelastning totalt                               | [A]  | 4                                                           |
| Övergripande strömbelastning (UL)                         | [A]  | 3                                                           |
| Driftförhållanden                                         |      |                                                             |
| Omgivningstemperatur                                      | [°C] | -25...100                                                   |
| Hänvisning till omgivningstemperatur                      |      | cULus: ...50                                                |
| Omgivningstemperatur (rörlig)                             | [°C] | 5...100                                                     |
| Hänvisning till omgivningstemperatur                      |      | cULus: ...50                                                |
| Lagringstemperatur                                        | [°C] | -25...55                                                    |
| Lagerhållning, fuktighet                                  | [%]  | 10...100                                                    |
| Andra klimatförhållanden för lagring enligt angiven klass |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                         |
| Kapslingsklass                                            |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                 |
| Mekaniska data                                            |      |                                                             |
| Vikt                                                      | [g]  | 389                                                         |



## Y-anslutningskabel

YDOAH040VAS0005E04STGH050VAS

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                         |               |                                                                                        |                |          |                         |           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------|-----------|
| Gjuten-body material                      | PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                         |               |                                                                                        |                |          |                         |           |
| Material mutter                           | rostfritt stål (1,4404 / SS2348)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                         |               |                                                                                        |                |          |                         |           |
| Tätningmaterial                           | EPDM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                         |               |                                                                                        |                |          |                         |           |
| Antal portar i splitboxen                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                         |               |                                                                                        |                |          |                         |           |
| För användning i släpkedja                | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                         |               |                                                                                        |                |          |                         |           |
| För användning i släpkedja                | <table> <tr> <td>Böjningsradie för flexibla installationer</td><td>min. 10x kabeldiametern</td></tr> <tr> <td>Färdhastighet</td><td>max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s<sup>2</sup> acceleration.</td></tr> <tr> <td>Böjningscykler</td><td>&gt; 1 Mio.</td></tr> <tr> <td>Torsion/vridningsvinkel</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table> | Böjningsradie för flexibla installationer | min. 10x kabeldiametern | Färdhastighet | max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s <sup>2</sup> acceleration. | Böjningscykler | > 1 Mio. | Torsion/vridningsvinkel | ± 180 °/m |
| Böjningsradie för flexibla installationer | min. 10x kabeldiametern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                         |               |                                                                                        |                |          |                         |           |
| Färdhastighet                             | max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s <sup>2</sup> acceleration.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                         |               |                                                                                        |                |          |                         |           |
| Böjningscykler                            | > 1 Mio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                         |               |                                                                                        |                |          |                         |           |
| Torsion/vridningsvinkel                   | ± 180 °/m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                         |               |                                                                                        |                |          |                         |           |

## Anmärkning


|             |         |
|-------------|---------|
| Förpackning | 1 antal |
|-------------|---------|

## Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )


## Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 2 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC, orange; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Packning: EPDM; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm

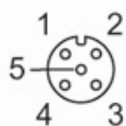

## Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC, orange; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm

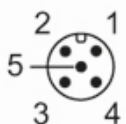



## Y-anlutningskabel

YDOAH040VAS0005E04STGH050VAS

### Anslutning

