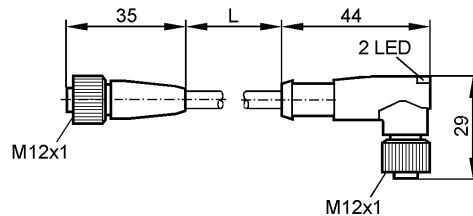


E10634

VDOAH042ALS0002X03STGH040ALS

Verbindungstechnik

nicht mehr lieferbarer Artikel - Archiveintrag

Produktmerkmale

Verbindungskabel

M12-Stecker / M12-Kupplung

Elektrische Daten

Elektrische Ausführung	DC
Betriebsspannung [V]	10...30 DC

Umgebungsbedingungen


Umgebungstemperatur [°C]	-20...70
Schutzart	IP 67

Mechanische Daten

Ausführung	gerade / abgewinkelt
Werkstoff Griffkörper	Nylon
Werkstoff Überwurfmutter	Aluminium; schwarz eloxiert
Anzugsdrehmoment Überwurfmutter [Nm]	Stecker: 0,7...0,9 / Dose: 0,7...0,9
Gewicht [kg]	0,077

Elektrischer Anschluss

Anschluss	SJTO-Kabel / 2 m; 3 x 0,34 mm²
-----------	--------------------------------

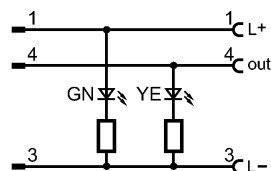Anschlussbelegung

Bemerkungen

Verpackungseinheit [Stück]	1
----------------------------	---


nicht mehr lieferbarer Artikel - Archiveintrag

E10634

VDOAH042ALS0002X03STGH040ALS

Connection technology

no longer available - archive entry

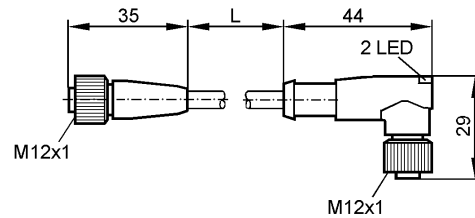

Product characteristics

Jumper

M12 plug / M12 socket

Electrical data

Electrical design	DC
Operating voltage [V]	10...30 DC

Environment

Ambient temperature [°C]	-20...70
Protection	IP 67


Mechanical data

Design	straight / angled
Material body	nylon
Material nut	aluminium; black anodised
Tightening torque for knurled nut [Nm]	plug: 0.7...0.9 / socket: 0.7...0.9
Weight [kg]	0.077

Electrical connection

Connection	SJTO cable / 2 m; 3 x 0.34 mm²
------------	--------------------------------

Wiring

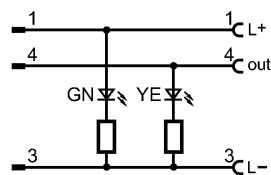

Remarks

Pack quantity [piece]	1
-----------------------	---


no longer available - archive entry

E10634

VDOAH042ALS0002X03STGH040ALS

Technologie de connexion

cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

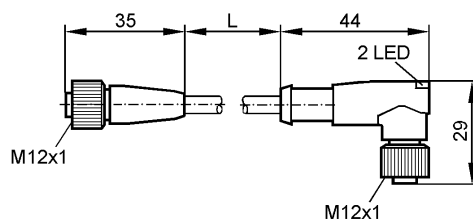

Caractéristiques du produit

Câble de raccordement

connecteur mâle M12 / connecteur femelle M12

Données électriques

Technologie	DC
Tension d'alimentation [V]	10...30 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-20...70
Protection	IP 67


Données mécaniques

Version	droit / coudé
Matière corps	nylon
Matière bague moletée	aluminium; anodisé
Couple de serrage maxi pour écrou [Nm]	embase: 0,7...0,9 / prise: 0,7...0,9
Poids [kg]	0,077

Raccordement électrique

Raccordement	câble SJTO / 2 m; 3 x 0,34 mm²
--------------	--------------------------------

Branchement

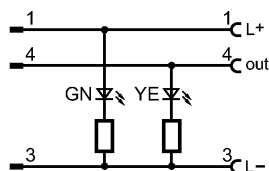

Remarques

Quantité	[pièce]	1
----------	---------	---

cet article n'est plus disponible - entrée d'archives