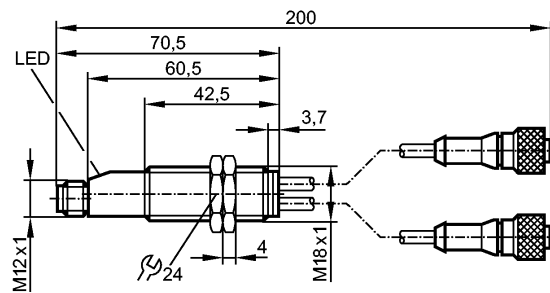


E20983

LOGIC-UNIT/US

Zubehör


Produktmerkmale

Zylindrische Bauform

Steckverbindung

Kontakte vergoldet

Elektrische Daten

Elektrische Ausführung		DC PNP
Betriebsspannung	[V]	10...36 DC
Stromaufnahme	[mA]	≤ 35
Schutzklasse		II
Verpolungsschutz		ja

Ausgänge

Spannungsabfall	[V]	≤ 2,5
-----------------	-----	-------

Strombelastbarkeit		
- Strombelastbarkeit (Dauer)	[mA]	250
- Strombelastbarkeit (Kurz)	[mA]	250
Kurzschlusschutz		getaktet
Überlastfest		ja

Software / Programmierung

Schaltverzugszeit [μs]		15
------------------------	--	----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Schutzart		IP 65

Mechanische Daten

Gehäusewerkstoffe		PBT (Pocan); ABS
Gewicht	[kg]	0,072


Anzeigen / Bedienelemente

Schaltzustandsanzeige	LED	gelb
-----------------------	-----	------

Elektrischer Anschluss

Anschluss		M12-Steckverbindung; Kontakte vergoldet
-----------	--	---

Anschlussbelegung

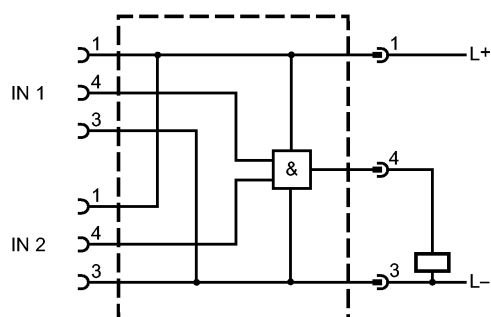

Zubehör

Zubehör (mitgeliefert)

2 Befestigungsmuttern

Bemerkungen

Verpackungseinheit


[Stück]

1

E20983

LOGIC-UNIT/US

Accessories

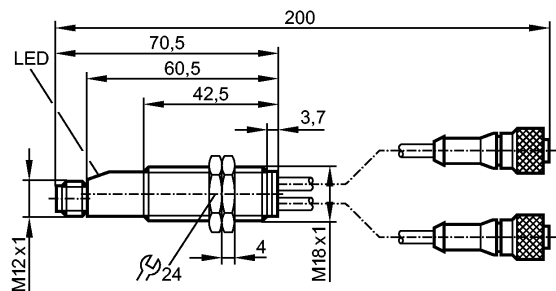

Product characteristics

Cylindrical type
Connector
Gold-plated contacts

Electrical data

Electrical design		DC PNP
Operating voltage [V]		10...36 DC
Current consumption [mA]		≤ 35
Protection class		II
Reverse polarity protection		yes

Outputs

Voltage drop [V]		≤ 2.5
Current rating		
- Current rating (continuous) [mA]		250
- Current rating (peak) [mA]		250
Short-circuit protection		pulsed
Overload protection		yes

Software / programming

Switching delay [μs]		15
----------------------	--	----

Environment

Ambient temperature [°C]		-25...80
Protection		IP 65

Mechanical data

Housing materials		PBT (Pocan); ABS
Weight [kg]		0.072


Displays / operating elements

Output status indication	LED	yellow
--------------------------	-----	--------

Electrical connection

Connection		M12 connector; Gold-plated contacts
------------	--	-------------------------------------

Wiring

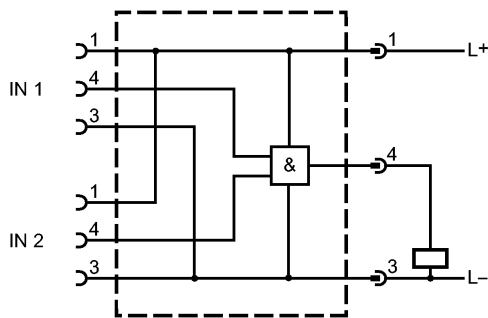

Accessories

Accessories (included)	2 lock nuts
------------------------	-------------


Remarks

Pack quantity	[piece]	1
---------------	---------	---

E20983

LOGIC-UNIT/US

Accessoires

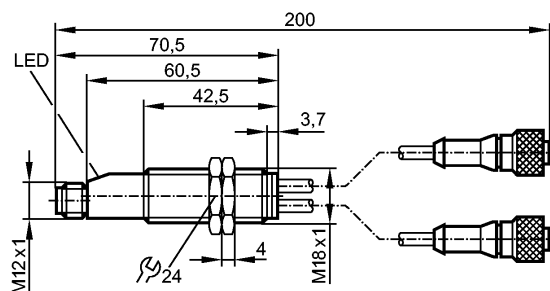
Caractéristiques du produit

forme cylindrique

Raccordement par connecteur

Contacts dorés

Données électriques

Technologie		DC PNP
Tension d'alimentation [V]		10...36 DC
Consommation [mA]		≤ 35
Classe de protection		II
Protection contre l'inversion de polarité		oui

Sorties

Chute de tension [V]		≤ 2,5
----------------------	--	-------

Courant de sortie

- Courant de sortie (au maintien)[mA]		250
- Courant de sortie (à l'appel) [mA]		250
Protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui

Logiciel / programmation

Tempo commutation [μs]		15
------------------------	--	----

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]		-25...80
Protection		IP 65

Données mécaniques

Matières boîtier		PBT (Pocan); ABS
Poids [kg]		0,072


Afficheurs / éléments de service

Indication de commutation LED		jaune
-------------------------------	--	-------

Raccordement électrique

Raccordement		Connecteur M12; Contacts dorés
--------------	--	--------------------------------

Branchement

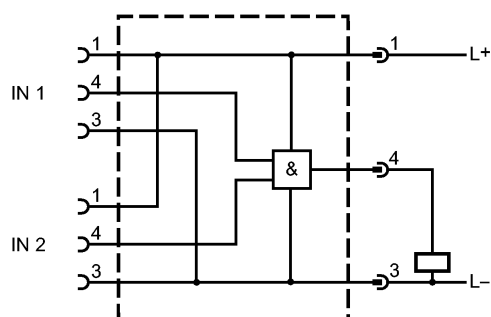

Accessoires

Accessoires (fournis)

2 écrous de fixation

Remarques

Quantité

[pièce]

1