


ZB0058

Rope Kit Stainless Steel 80m

Seilzugschalter für Feldeinsätze

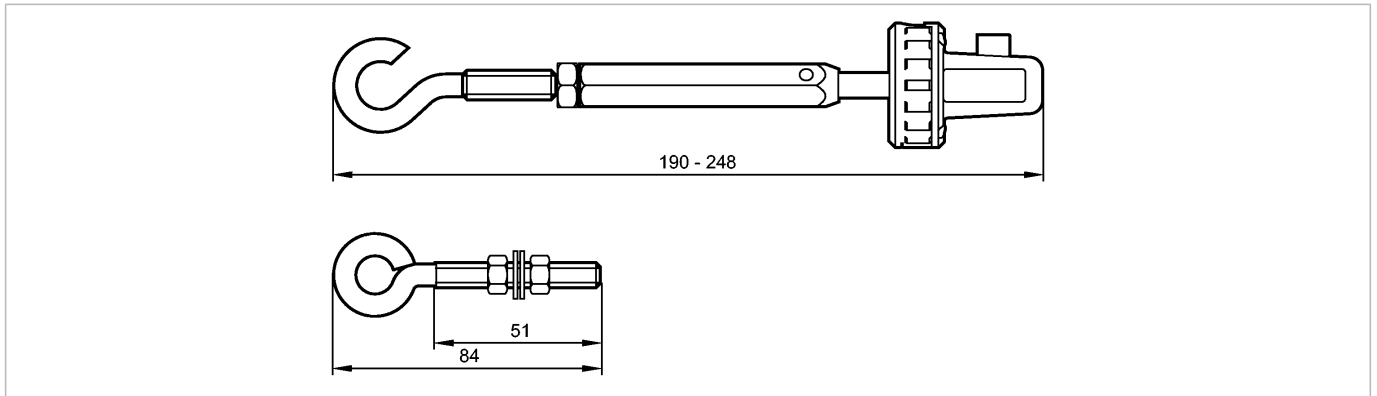

Produktmerkmale

Seilspannpaket
Augenschraube M8 + 2 Muttern + 2 Unterlegscheiben
Seilspanner
Inbusschlüssel 4 mm

Einsatzbereich

Einsatzbereich	Seilspannpaket
----------------	----------------

Mechanische Daten

Gehäusewerkstoffe	Edelstahl
Seillänge [m]	80
Gewicht [kg]	4,37

Zubehör

Zubehör (mitgeliefert)	30 Augenschrauben; 2 Seilspanner; 1 Inbusschlüssel
------------------------	--


Bemerkungen

Bemerkungen	Das Seilspannpaket wird mit allen Zubehörteilen geliefert, die für die meisten Installationen erforderlich sind
Verpackungseinheit [Stück]	1

ZB0058

Rope Kit Stainless Steel 80m

Rope switch for field applications

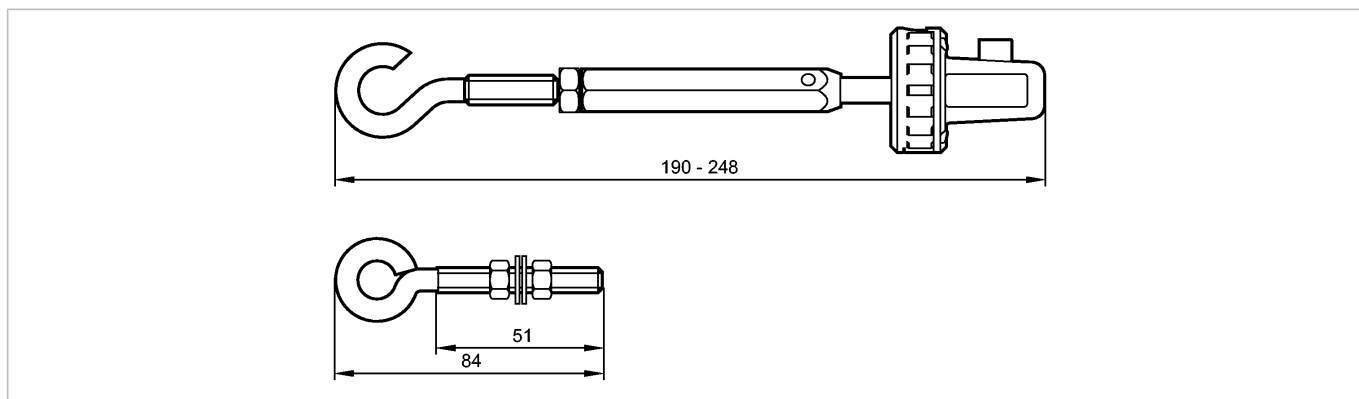

Product characteristics

Rope tension kit

Eyebolt M8 + 2 nuts + 2 washers
 Tensioner / gripper assembly
 Allen key 4 mm

Application

Application Rope tension kit

Mechanical data

Housing materials stainless steel

Rope length [m] 80

Weight [kg] 4.37

Accessories

Accessories (included) 30 eyebolts; 2 tensioners / grippers; 1 Allen key

Remarks


Remarks The rope tension kit comes with all of the required hardware for most installations

Pack quantity [piece] 1

ZB0058

Rope Kit Stainless Steel 80m

Arrêt d'urgence à câble pour applications de terrain

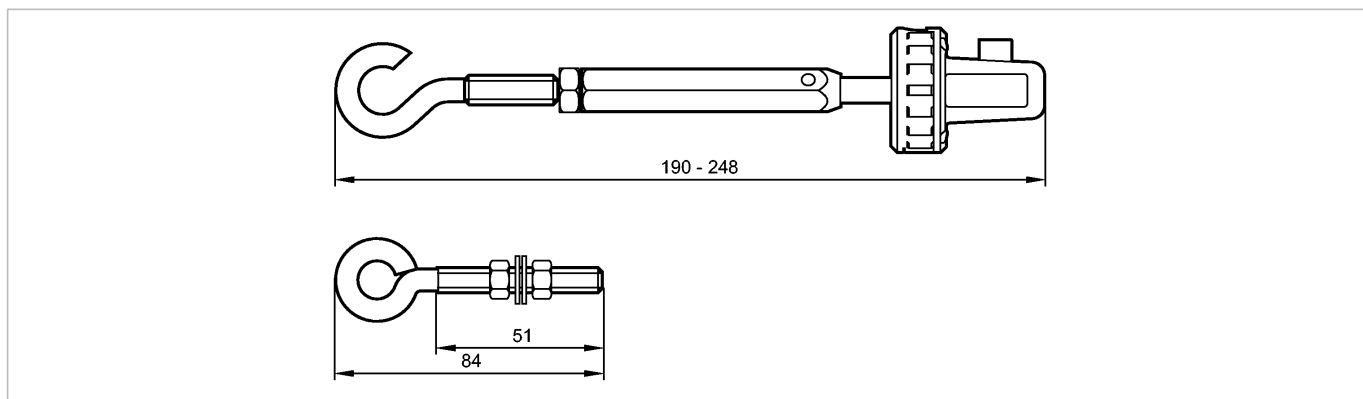

Caractéristiques du produit

Seilspannpaket

Augenschraube M8 + 2 Muttern + 2 Unterlegscheiben

Application

Application Seilspannpaket

Données mécaniques

Matières boîtier inox

Seillänge [m] 80

Poids [kg] 4,37

Accessoires

Accessoires (fournis) 30 Augenschrauben; 2 Seilspanner; 1 clé mâle

Remarques

Remarques Das Seilspannpaket wird mit allen Zubehörteilen geliefert, die für die meisten Installationen erforderlich sind

Quantité [pièce] 1