


Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOAH040PLSFKPG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EVC811

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

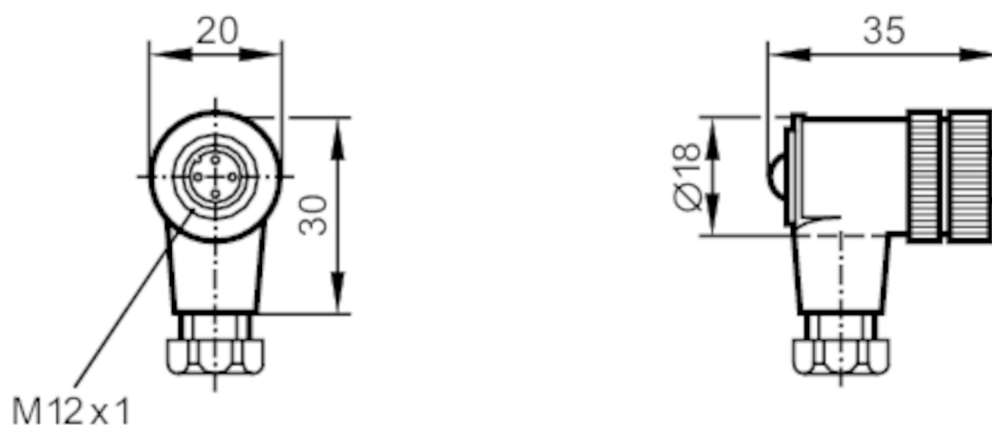

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...55 DC
----------------------	-----	------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...85
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 67
---------	-------

Mehanski podatki

Mere	[mm]	35 x 20 x 30
------	------	--------------

Materiali	PBT
-----------	-----

Material ulitega dela	PBT
-----------------------	-----

Material slepe matice	PA
-----------------------	----

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

E10012



Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOAH040PLSFKPG

Električni priključek

vijačne objemke: ...0,75 mm²; Kabelski tulec: Ø 4...6 mm

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PBT; Zaklep: PA



Priključek

