


## Zagonski kabel z vtičem ventila

VVDAC031MSS0005H03STGH030MSS

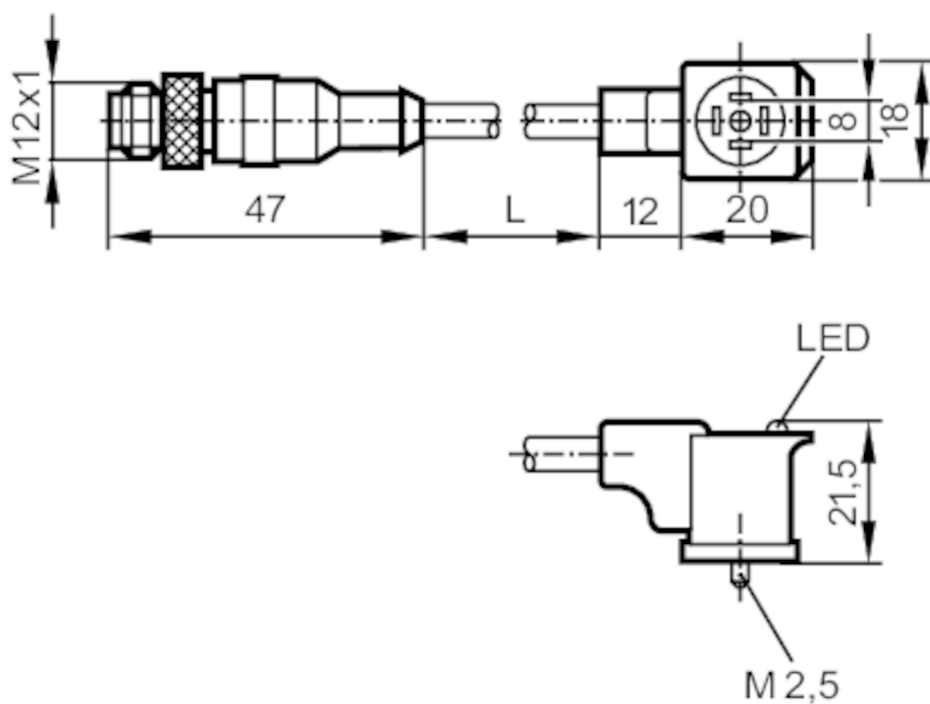

## Območje uporabe

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti |
| Brez silikona      | da                                                |

## Električni podatki

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Obratovalna napetost [V]              | < 24 AC/DC |
| Prenapetostna zaščita                 | da; (VDR)  |
| Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 3          |

## Pogoji okolja

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
| Zaščita                  | IP 65    |

## Mehanski podatki

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Teža [g]              | 254,5                |
| Materiali             | PUR                  |
| Material ulitega dela | PUR                  |
| Material slepe matice | medenina, ponikljano |

## Prikazi/upravljalni elementi

|        |             |                 |
|--------|-------------|-----------------|
| Prikaz | obratovanje | 1 x LED, rumeno |
|--------|-------------|-----------------|

## Pribor

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| V sklopu dobave | vijak              |
|                 | prostor za nalepko |

## Zagonski kabel z vtičem ventila

VVDAC031MSS0005H03STGH030MSS

 
## Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

## Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm



## Električni priključek

Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

## Priključek

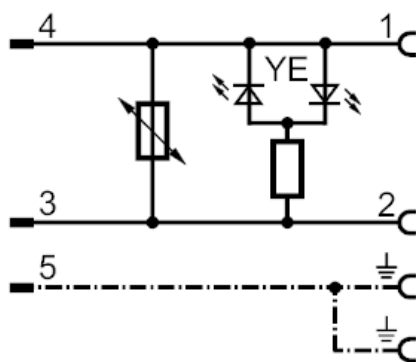

## Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x ventil tipa C DIN, kotno; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: medenina ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm

