


Priključni kabel

VDOAH032MSS0010H03STGF030MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

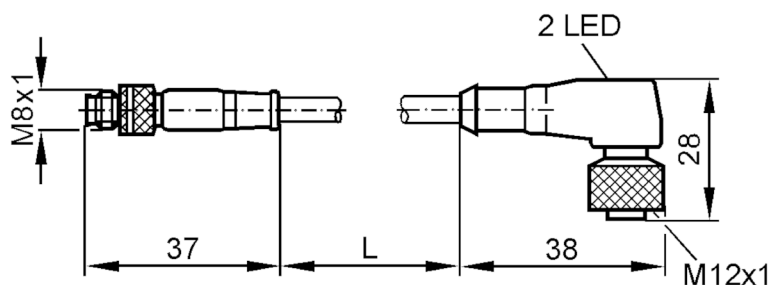

Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Zaščitni razred		III
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	3

Izhodi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...85
Zaščita		IP 68

Mehanski podatki

Teža	[g]	244,2
Materiali		PUR
Material ulitega dela		PUR
Material slepe matice		medenina, ponikljano

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Priključni kabel

VDOAH032MSS0010H03STGF030MSS

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...0,7 Nm



Električni priključek

Kabel: 10 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključek

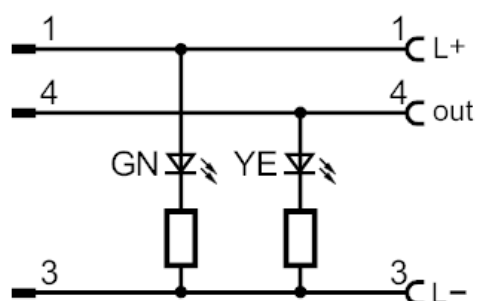

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm

