


Priključni kabel

VDOGH040MSS0002H04STGX040--S

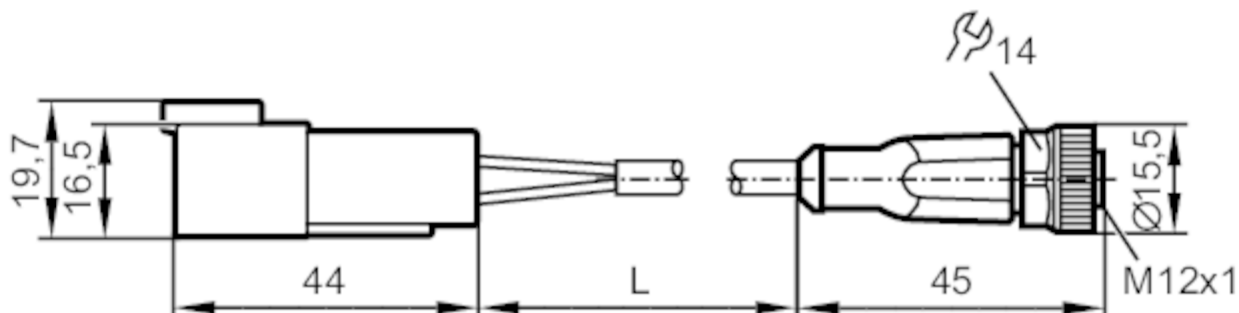

Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Zaščitni razred	II
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...90
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Teža [g]	102,9
Materiali	ohišje vtičnice: TPU oranžno; Tesnilo: FKM
Material slepe matice	medenina, ponikljano
Primernost vlečne verige	da
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost min. 10 x premer kabla
Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospesek od 5m/s
Ciklos upogibanja	> 5 Mio.
Torzijska trdnost	± 180 °/m

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Priključni kabel

VDOGH040MSS0002H04STGX040--S

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x spojnik DEUTSCH, ravno; Kontakti: ponikljano



Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 5,1 mm; 4 x 0,50 mm² (64 x Ø 0,1 mm)

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm

