


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-P-V-E1/S 0,1m

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

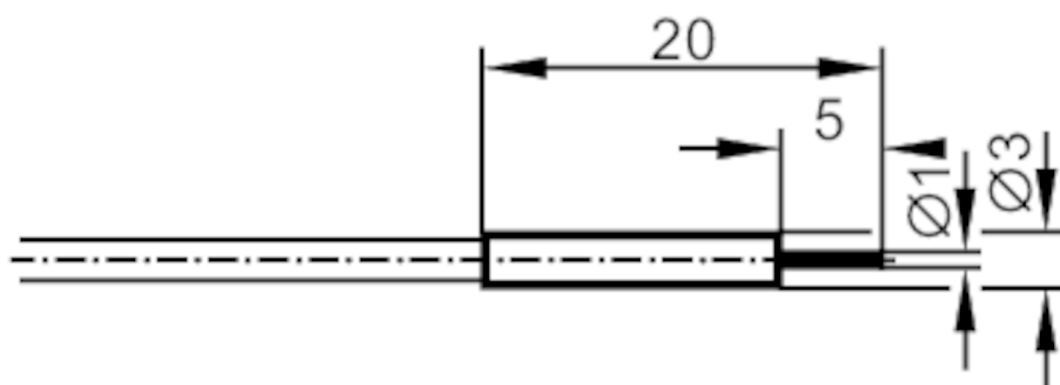

Območje uporabe

Princip delovanja

Senzor s skozišnjim žarkom

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OKF; OUF

OKF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

50

OUF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

50

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...80

Mehanski podatki

Različica zaznavne glave

ravno

Premer zaznavne glave

[mm]

1

Dolžina zaznavne glave

[mm]

5

Celotna dolžina

[mm]

100

Minimalni upogibni polmer

[mm]

10

Materiali

Adapter: PPE

Material vlaken

steklo

**Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken**

FT-00-P-V-E1/S 0,1m

Material vlaknaste glave	nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Material vlaknaste cevke	PVC
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov