


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-M-V-M6 1m

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E20523

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

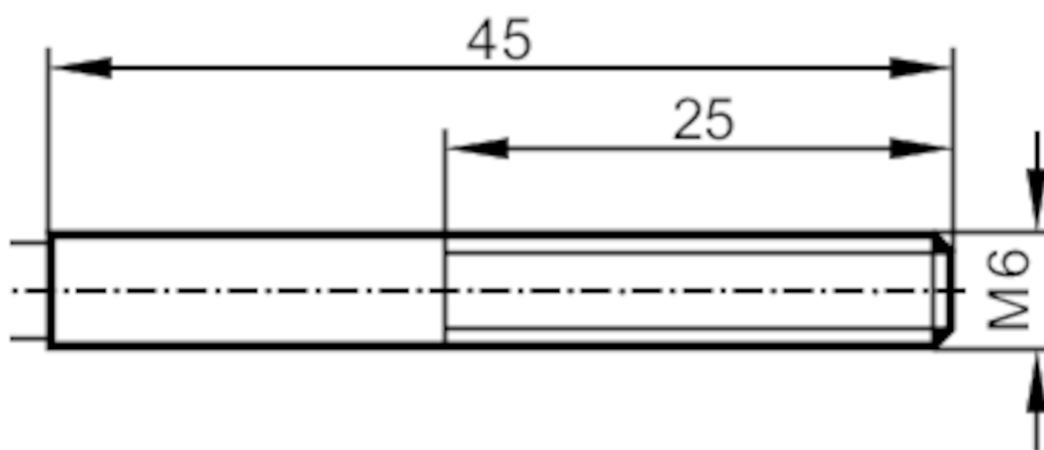

Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OKF; OUF

OKF

Vrstna optična vlakna

[mm]

40

OUF

Vrstna optična vlakna

[mm]

40

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...150

Mehanski podatki

Različica zaznavne glave

ravno

Navoj zaznavne glave

M6

Dolžina zaznavne glave

[mm]

45

Celotna dolžina

[mm]

1000

**Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken**

FT-00-M-V-M6 1m

Minimalni upogibni polmer [mm]	20
Material vlaken	steklo
Material vlaknaste glave	nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Material vlaknaste cevke	metal silikon
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov