




Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken

FE-30-P-A-R3/2M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

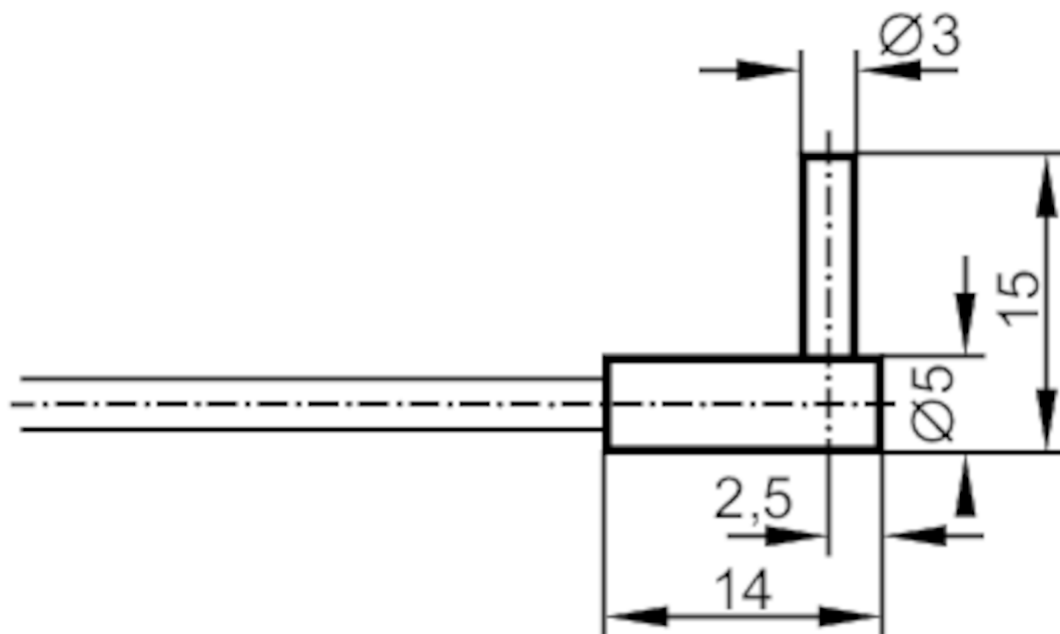

Območje uporabe

Princip delovanja

Senzor s skoznjim žarkom

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OIF

OIF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

80

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...80

Mehanski podatki

Različica zaznavne glave

kotno

Celotna dolžina

[mm]

2000

Minimalni upogibni polmer

[mm]

30

Materiali

Adapter: PA

Material vlaken

steklo

Material vlaknaste glave

aluminij

Material vlaknaste cevke

PVC

Pribor

V sklopu dobave

E20104

E20218



Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken

FE-30-P-A-R3/2M

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------