




Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-00-P-A-R3/0,7M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E20116

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

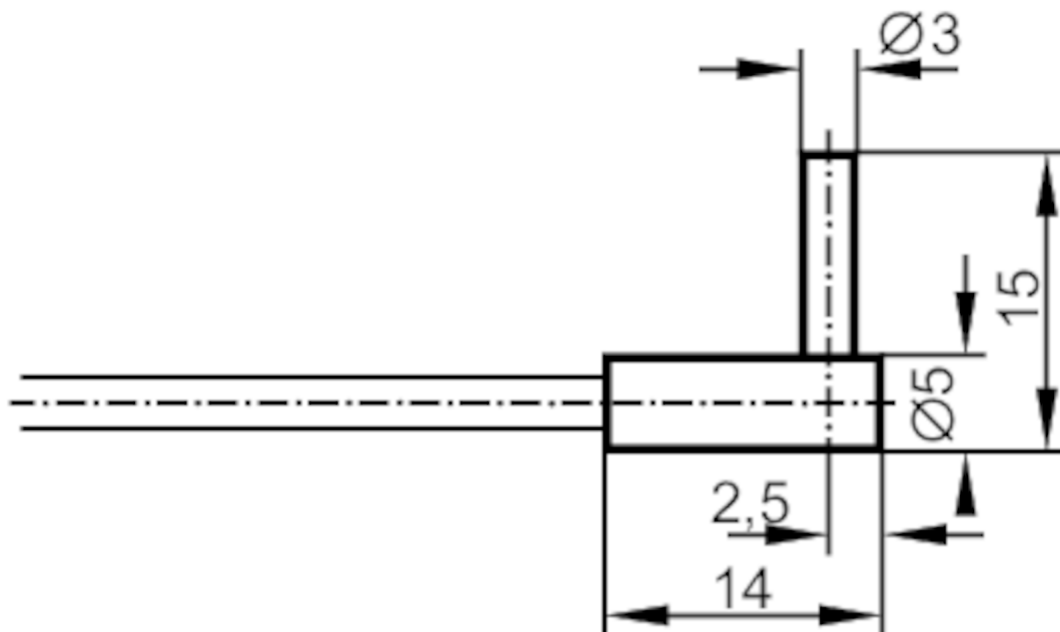

Območje uporabe

Princip delovanja

Senzor s skozijskim žarkom

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OKF; OUF

OKF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

120

OUF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

120

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...80

Mehanski podatki

Različica zaznavne glave

kotno

Premer zaznavne glave

[mm]

3

Dolžina zaznavne glave

[mm]

10

Celotna dolžina

[mm]

700

**Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken**

FE-00-P-A-R3/0,7M

Minimalni upogibni polmer [mm]	10
Materiali	Adapter: PPE
Material vlaken	steklo
Material vlaknaste glave	aluminij
Material vlaknaste cevke	PVC
Opombe	
Embalážna enota	1 Kosov