


Privijalo z navojnim obročem

PROGRESSIVE RG FITTING D10 NPT

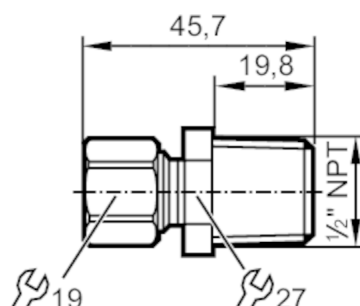

CRN

Območje uporabe

Montaža	privijalo z navojnim obročem
Tlačna trdnost [bar]	50

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavalec.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža [g]	84,9
Materiali	nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)
Povezava senzorja	Ø 10 mm
Procesni priključek	povezava z navojem 1/2" NPT

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------