




Procesni adapter za higienični cevni spojnik

ADAPT IFM-DIN11851/DN80

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

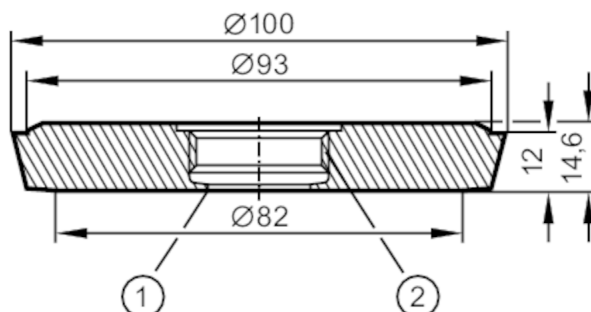

- 1 Aseptoflex navoj
2 Aseptoflex tesnilni rob

Območje uporabe

Tlačna trdnost [bar] 25

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljaavec.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Povezava senzorja	Aseptoflex
Procesni priključek	Cevni vijačni priključek DN80 DIN 11851
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov	0,4 / 4
Higienična oprema razreda skladno z DIN 11866	H4

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------