


## Zaščitna cev za temperaturne senzorje

THERMOWELL, D6/ 6mm/L=350

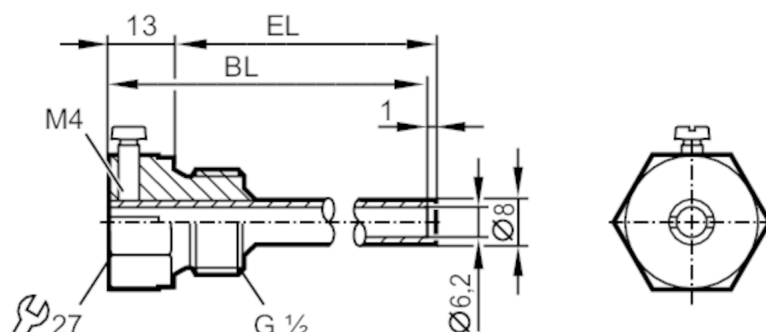

## Območje uporabe

|                        |                                      |          |
|------------------------|--------------------------------------|----------|
| Izvedba                | za temperaturne senzorje EL = 350 mm |          |
| Tlačna trdnost [bar]   |                                      | 100      |
| Opomba o stopnji tlaka |                                      | < 250 °C |

## Mehanski podatki

|                             |  |                               |
|-----------------------------|--|-------------------------------|
| Teža [g]                    |  | 150                           |
| Materiali                   |  | nerjavno jeklo (1.4571/316Ti) |
| Povezava senzorja           |  | Ø 6 mm                        |
| Procesni priključek         |  | G 1/2                         |
| Dolžina inštalacije EL [mm] |  | 333                           |
| Dolžina izvrtine BL [mm]    |  | 345                           |

## Opombe

|                 |  |         |
|-----------------|--|---------|
| Embalažna enota |  | 1 Kosov |
|-----------------|--|---------|