


Varilni toplotni jašek za temperaturne senzorje

THERMOWELL, D3/WELD-IN/EL=50

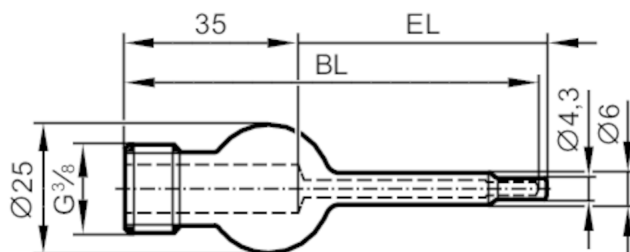

EC 1935/2004 EHEDG Certified



Območje uporabe

Izvedba	za temperaturne senzorje EL = 83 mm
Tlačna trdnost [bar]	160

Mehanski podatki

Teža [g]	79,6
Materiali	nerjavno jeklo (1.4435 / 316L)
Povezava senzorja	G 3/8 notranji navoj Ø 3 mm
Procesni priključek	Privarjeni adapter Ø 25 mm
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov	< 0,4 / -
Dolžina inštalacije EL [mm]	50
Dolžina izvrtine BL [mm]	83

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------