


Montažni adapter za kapacitivne senzorje

MOUNTING CAP G1", POM

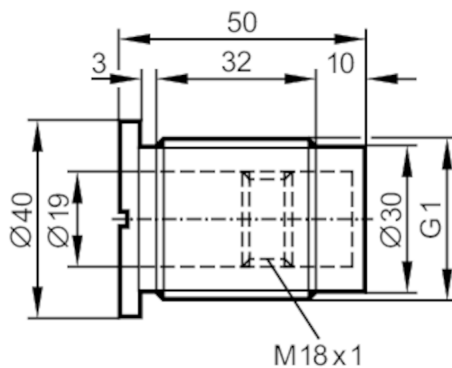

Območje uporabe

Tlačna trdnost	[bar]	8
----------------	-------	---

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...80
---------------------	------	----------

Mehanski podatki

Teža	[g]	40
Mere	[mm]	G 1 / L = 50
Oznaka navoja		G 1
Materiali		Adapter: POM
Pritezni vrtilni moment	[Nm]	5
Povezava senzorja		povezava z navojem M18 x 1 notranji navoj
Procesni priključek		povezava z navojem G 1 zunanji navoj

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------