


Y priključni kabel

YDOAH040MSS0,15H04STGH050MSS

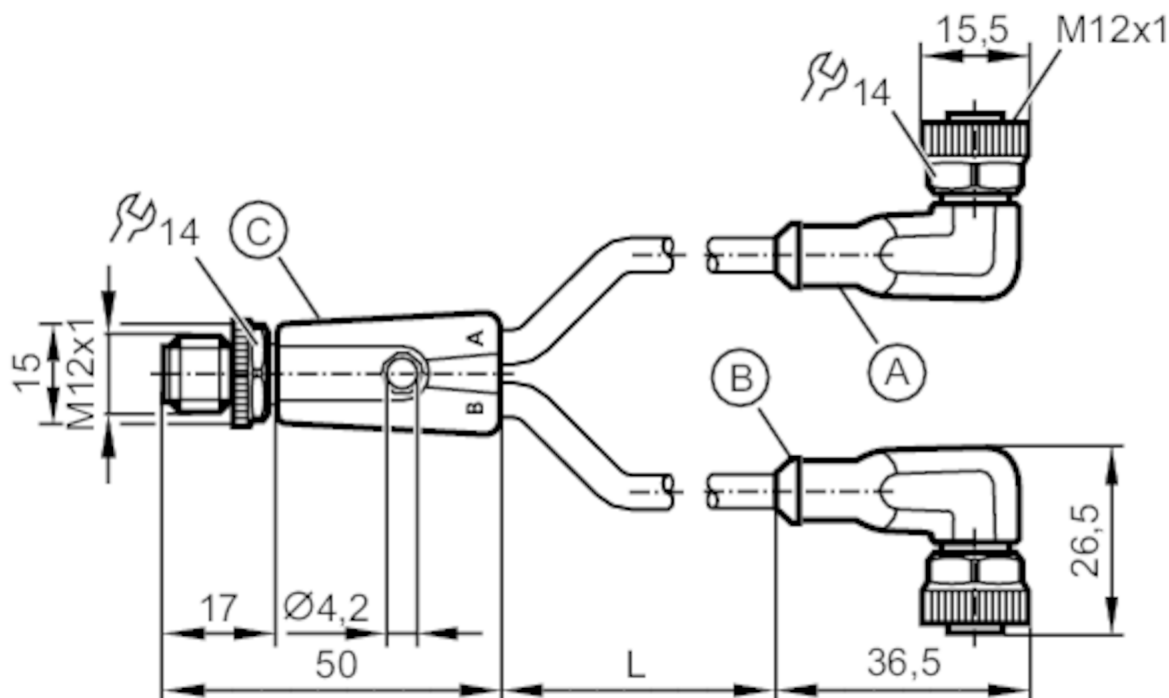

A - vhodni kabel sivo
 C: -
 B - kabel octavis črn
 C:



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 60 AC/DC
Zaščitni razred	II
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4; (cULus: 3)

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...90
Opomba o temperaturi okolice	cULus: ...75
Temperatura okolja (premikanje) [°C]	-25...90
Opomba o temperaturi okolice (premikanje)	cULus: ...75
Zaščita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanski podatki

Teža [g]	60,3
Material ulitega dela	TPU
Material slepe matice	medenina, ponikljano
Tesnilni material	FKM



Y priključni kabel

YDOAH040MSS0,15H04STGH050MSS

Število vrat v razdelilni omarici	2	
Primernost vlečne verige	da	
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	> 5 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek


Kabel: 0,15 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtič

Spojnik: 2 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, oranžno; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm

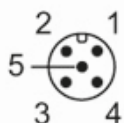

Priključek

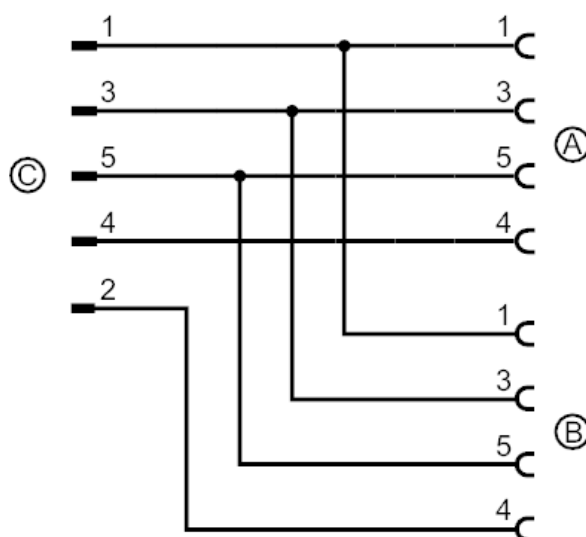



Y priključni kabel

YDOAH040MSS0,15H04STGH050MSS

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 2 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, oranžno; Zaklep: medenina, ponikljano; Tesnilo: FKM; Kontakti: pozlačeno;
Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm

