


Kabelové provedení

VDOAH032MSS00,3H03STGH030MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVC050

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

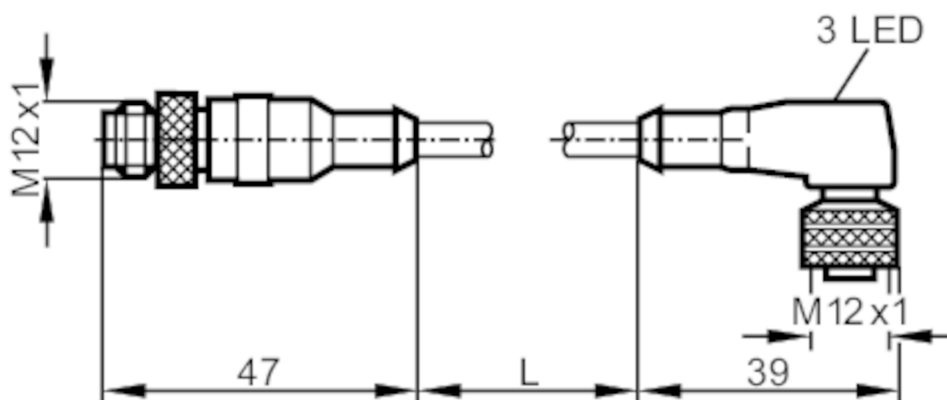

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...30 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	3

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
----------------------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...80
Krytí		IP 68

Mechanická data

Materiály	PUR
Tvarovaný materiál	PUR
Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená



Kabelové provedení

VDOAH032MSS00,3H03STGH030MSS

Upozornění

Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm



Elektrické připojení

Kabel: 0,3 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Připojení

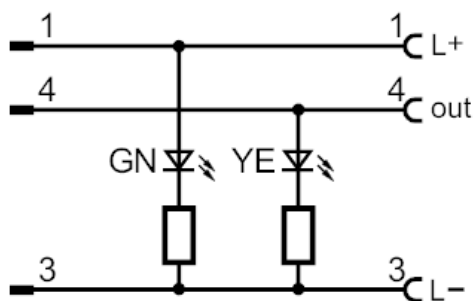

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm

