


Propojovací kabel s konektorem

ADOGH040MSS0002C04

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVC526

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

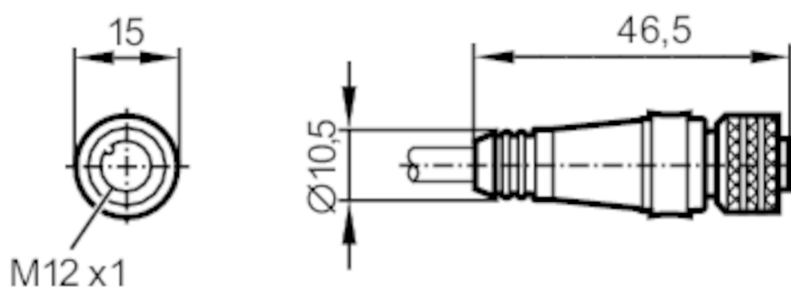

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Třída krytí		III
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 67

Mechanická data

Hmotnost	[g]	93
Rozměry	[mm]	15 x 15 x 46,5
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------



Propojovací kabel s konektorem

 
ADOGH040MSS0002C04

Elektrické připojení


Kabel: 2 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 5 mm, Stíněný; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno;
Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm; Stíněný propojovací kabel: stínění není zavedeno do konektoru



Připojení

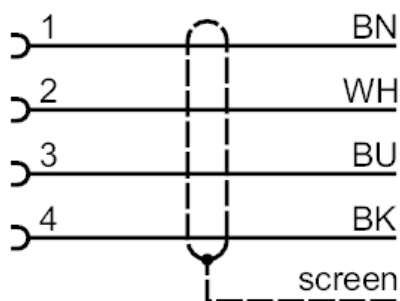

Barvy vodičů :

BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
WH =	bílá