




Propojovací kabel USB

USB/M12 CABLE

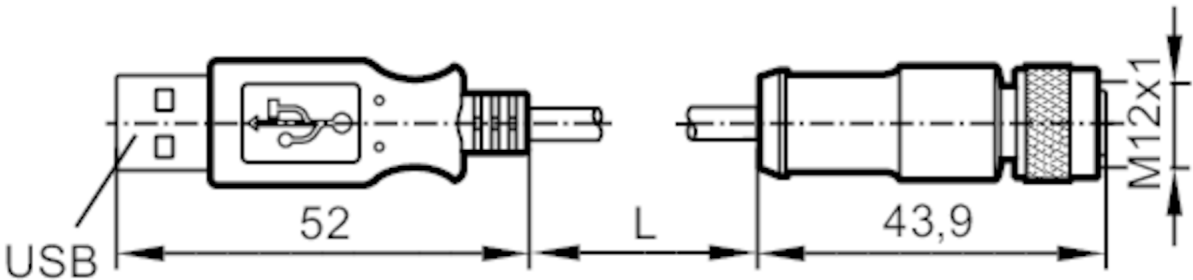

Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	5 DC
Třída krytí		III
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4
Rozhraní		
USB		
Verze		2.0 A
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	50,8
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení - zástrčka USB		

konektorové provedení: 1 x USB, přímý






Propojovací kabel USB

USB/M12 CABLE

Elektrické připojení

Kabel: 1 m, PUR, Ø 4,5 mm, Stíněný

Připojení

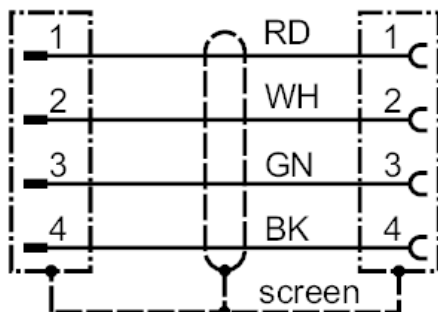

RD	červená
WH	bílá
GN	zelená
BK	černá
screen	Stínění

1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: B; Kontakty: Pozlaceno

