


Světelný senzor

FT-00-A-A-R4/0,35m

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E20058

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

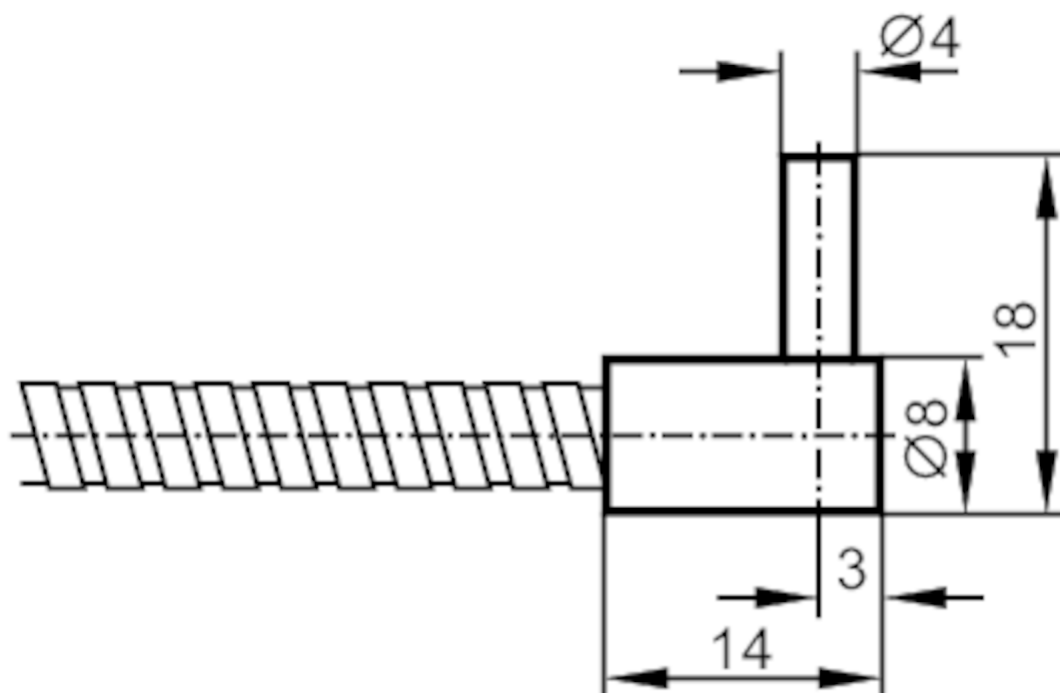

Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OKF; OUF

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

40

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

40

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...290

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

úhlový

Průměr snímací hlavy

[mm]

4

Délka snímací hlavy

[mm]

10

Celková délka

[mm]

350

E20455



Světelný senzor

FT-00-A-A-R4/0,35m

Min. úhel ohybu	[mm]	20
Materiály	Adaptér: ABS	
Materiál vlákna	sklo	
Materiál hlavy vlákna	Hliník	
Materiál opláštění	Hliník	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	