


Světelný senzor

FT-00-M-V-M6 1m

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E20523

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

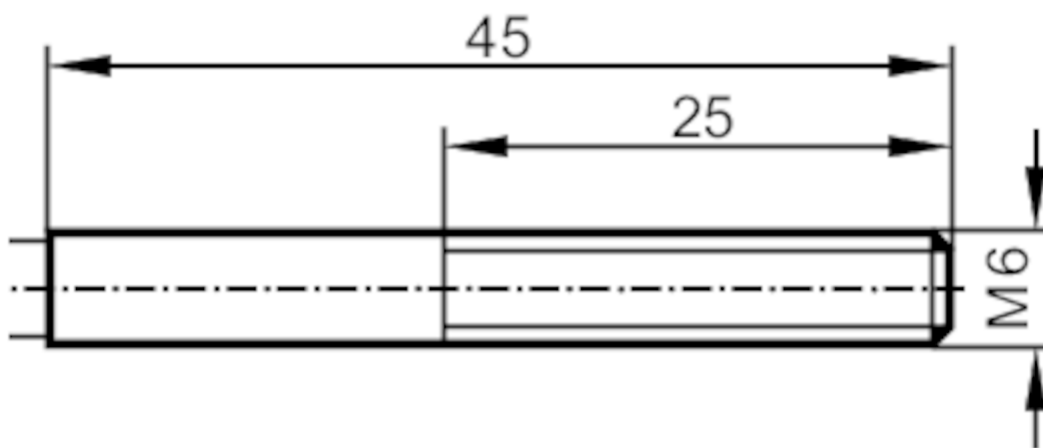

Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OKF; OUF

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

40

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

40

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...150

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M6

Délka snímací hlavy

[mm]

45

Celková délka

[mm]

1000

E20498



Světelný senzor

FT-00-M-V-M6 1m

Min. úhel ohybu	[mm]	20
Materiál vlákna		sklo
Materiál hlavy vlákna		nerezová ocel (1.4305 / 303)
Materiál opláštění		Kovový silikon
Upozornění		
Obsah balení		1 ks