




Jednocestná světelná závora

FE-00-P-A-R3/2M

Položka již není dostupná - archivní záznam

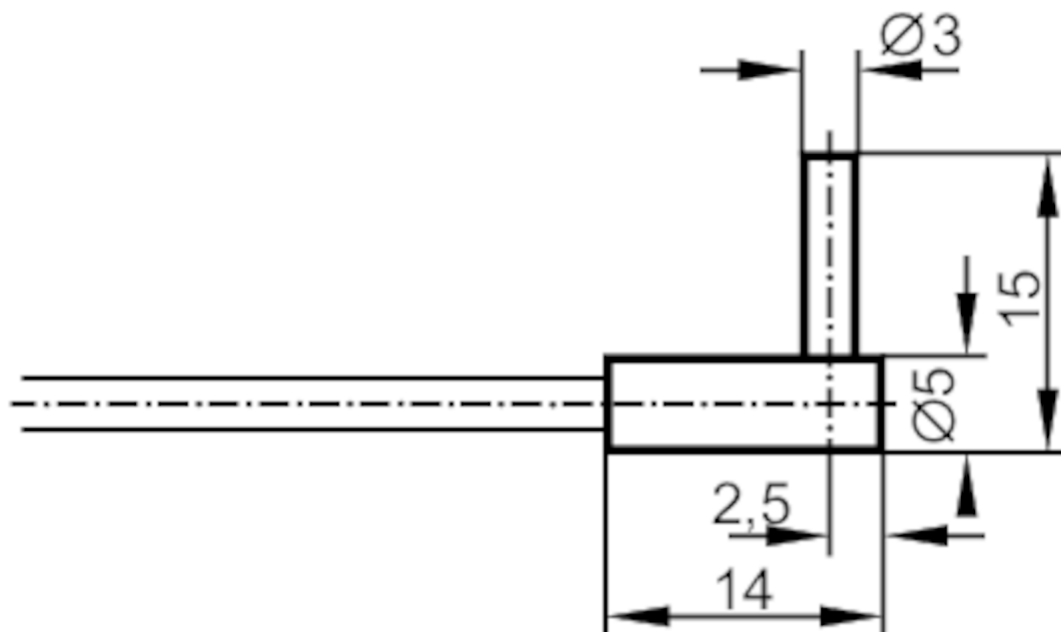

Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovedných vláken

OKF; OUF

OKF

Dosah světlovedných vláken [mm]

96

OUF

Dosah světlovedných vláken [mm]

96

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

úhlový

Průměr snímací hlavy

[mm]

3

Délka snímací hlavy

[mm]

10

Celková délka

[mm]

2000

Min. úhel ohybu

[mm]

10

Materiály

Adaptér: PPE

Materiál vlákna

sklo

E20147



Jednocestná světelná závora

FE-00-P-A-R3/2M

Materiál hlavy vlákna	Hliník
Materiál opláštění	PVC
Upozornění	
Obsah balení	1 ks