


## Jednocestná světelná závora

FE-30-P-A-R6/3m

Položka již není dostupná - archivní záznam

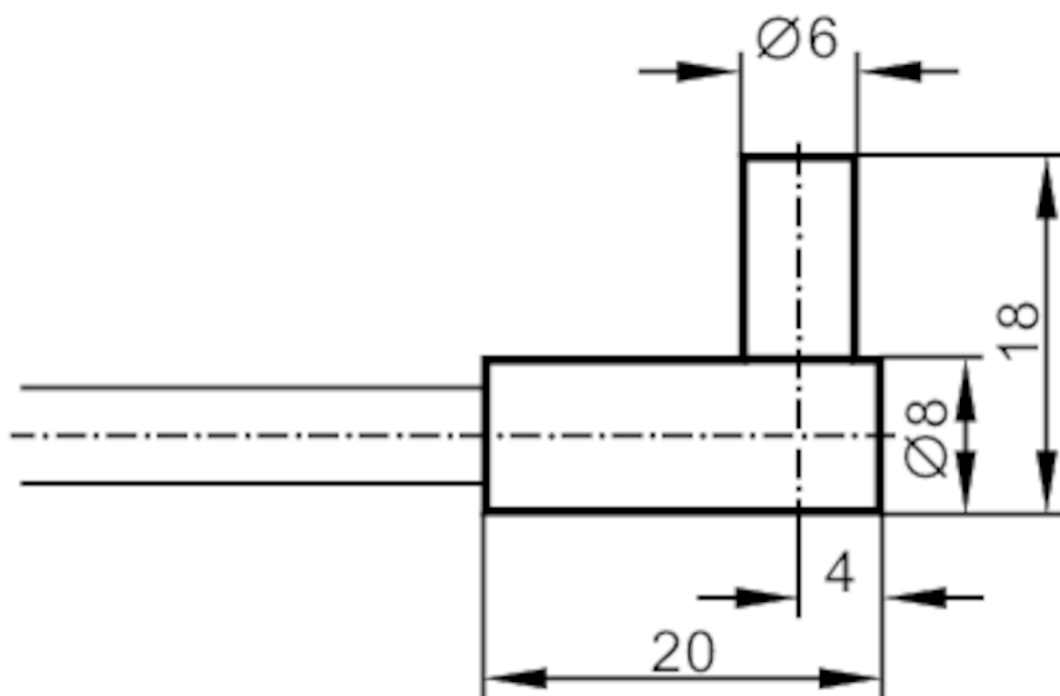

## Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

## Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem  
světlovodných vláken

OIF

## OIF

Dosah světlovodných vláken [mm]

192

## Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

## Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

úhlový

Celková délka

[mm]

3000

Min. úhel ohybu

[mm]

30

Materiály

Adaptér: PA

Materiál vlákna

sklo

Materiál hlavy vlákna

Hliník

Materiál opláštění

PVC

## Upozornění

Obsah balení

1 ks